




## MAGICO 55

**závěsné svítidlo, E27, délka závěsu 180cm, 1x max. 10W, matná bílá**

Svítidla MAGICO jsou elegantní kuželovitá svítidla, která jsou k dispozici ve třech velikostech a třech barevných variantách. V matně černé, matně bílé nebo v kombinaci černé a zlaté nabízejí široké možnosti designu. S otevřeným koncem kabelu a odpovídajícím adaptérem je lze také integrovat do drážkového systému.

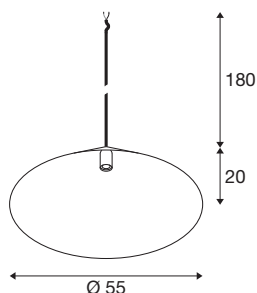

## TECHNICKÁ DATA

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Č. výrobku                  | 1008506                       |
| Objímka                     | E27                           |
| Žárovky                     | LED E27                       |
| Počet objímek               | 1                             |
| Včetně žárovek              | Nie                           |
| Kód IP                      | IP20                          |
| Třída rázové pevnosti       | IK 02                         |
| Rázová pevnost              | 0.2 Joule                     |
| Montáž                      | Montáž                        |
| Podrobnosti montáže         | Strop, Strop s příslušenstvím |
| Primární jmenovité napětí   | 220-240V ~50/60Hz             |
| Třída ochrany               | II                            |
| Příkon                      | 10 W                          |
| Minimální teplota prostředí | -20 °C                        |
| Maximální teplota prostředí | 45 °C                         |
| Barva                       | matná bílá                    |
| Výška                       | 20 cm                         |
| Průměr                      | 55 cm                         |
| Délka závěsu                | 180 cm                        |
| Hmotnost netto              | 2.1 kg                        |
| Celková hmotnost            | 3.35 kg                       |

## Doporučená žárovka

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 1005265 | ST64 E27 , LED světelný zdroj zlatý 7,5 W 2500 K CRI 90 320°         |
| 1005268 | ST58 E27 , LED světelný zdroj transparentní 7,5 W 2700 K CRI 90 320° |

## Příslušenství

|         |                                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004675 | FITU , zápusťná rozeta bílá                                                                                                        |
| 145990  | ADAPTÉR závěsného svítidla , pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, černý, vč. montážního příslušenství                  |
| 143120  | Adaptér závěsného svítidla , pro vysokonapěťovou 1fázovou nastavnou přípojnicí, černý, vč. odlehčovacího profilu a závitového kusu |
| 1004745 | FITU , stropní rozeta bílá                                                                                                         |
| 1001542 | ADAPTÉR závěsného SVÍTIDLA , pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, dopravní bílá, vč. montážního příslušenství          |
| 145994  | ADAPTÉR závěsného svítidla , pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, šedý, vč. montážního příslušenství                   |
| 132600  | STROPNÍ ROZETA FITU , 1dílná rozeta, kulatá, černá, vč. odlehčovacího profilu                                                      |
| 1004744 | FITU , stropní rozeta černá                                                                                                        |
| 132601  | STROPNÍ ROZETA FITU , 1dílná rozeta, kulatá, bílá, vč. odlehčovacího profilu                                                       |
| 143121  | Adaptér závěsného svítidla , pro vysokonapěťovou 1fázovou nastavnou přípojnicí, bílý, vč. odlehčovacího profilu a závitového kusu  |

|         |                                                                                                                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1004674 | FITU , zápusťná rozeta<br>černá                                                                                                                             |
| 143124  | Adaptér závěsného sví-<br>tidla , pro vysokonapěťo-<br>vou 1fázovou nástavnou<br>přípojnicí, stříbrošedý, vč.<br>odlehčovacího profilu a<br>závitového kusu |