




OCULUS

**nástěnné svítidlo, kulatý, 2000-3000K, 15W,
Dim-to-Warm, PHASE, 100°, tmavě měděný**

S vysokým indexem podání barev CRI>90 a možností stmívání Dim-to-Warm, každý člen rodiny OCULUS vytváří jedinečnou atmosféru s velmi teplým světlem. Speciální čočková optika zajišťuje ostře konturovaný světelný efekt, který činí světlo ideální zdroj akcentního osvětlení v luxusních domácnostech, lékařských ordinacích, advokátních kancelářích, kavárnách, hotelech a restauracích. Použitím dodávaného matného disku lze volitelně přepnout světlo z ostře konturovaného světla na difúzní rozložení světla. Kromě klasických variant v černé a bílé jsou všechny svítidla OCULUS k dispozici také ve třech dalších elegantních barvách. Kvalitní PVD povlak zajišťuje vynikající povrchové vlastnosti.

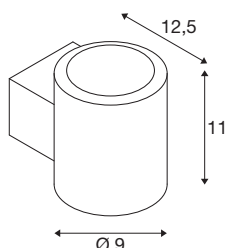

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008614
Počet různých výstupů světla	2
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Nástavba
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	I
Příkon	15 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Úroveň rozběhového proudu	14 A
Doba trvání rozběhového proudu	8.5 μs
Lumen	22-550 lm
Teplota barvy světla	2000-3000 Kelvin
Barva	tmavě měděná
CRI	90
Životnost	30000 h
Risk Group	1

Výška	11 cm
Hloubka	12.5 cm
Průměr	9 cm
Hmotnost netto	0.85 kg
Celková hmotnost	1.03 kg