




PURI 2.0 Cone

**nástěnné a stropní svítidlo pro povrchovou montáž,
dlouhé, 2 x max. 6W GU10, černá/zlatá**

Nová a plně modernizovaná rodina výrobků PURI 2.0 zahrnuje reflektory a závěsná svítidla pro 1-fázový a 3-fázový systém, stejně jako nástěnná a stropní montážní svítidla v různých provedeních a barevných variantách. Díky kombinaci svítidel s třemi moderními tvary a šesti trendy barvami existuje pro každý interiér vhodné svítidlo PURI 2.0. A pokud chcete vytvořit zcela speciální světlo, je k dispozici také systém Mix & Match pro PURI 2.0. Všechna svítidla jsou provozována s žárovkami GU10.

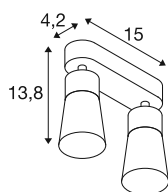

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008366
Objímka	GU10
Počet objímek	2
Akční okruh	90 °
Horizontální akční okruh	350 °
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Montáž	Nástavba
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Třída ochrany	I
Příkon	6 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Barva	černá/zlatá
Délka	15 cm
Šířka	5.5 cm
Výška	13.8 cm
Hmotnost netto	0.3 kg
Celková hmotnost	0.5 kg

Doporučená žárovka

1005077	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 2700 K černá
---------	---