




GRIP! M

1 ~ spot, válcový, 2700K, 20W, PHASE, 42°, zlatý / černý

GRIP! je nový dekorativní reflektor od SLV, který souzní s aktuálními designovými trendy. Elegantní design v provedení S a univerzální provedení v provedení M s integrovaným LED a protisvětelným reflektorem jsou k dispozici pro systémy se 1 fází, 3 fázemi a 48V kolejnicemi. Můžete si vybrat mezi různými možnostmi ovládání, barevnými variantami světla a Dim-to-Warm reflektory. Vizuálně přesvědčivé jsou reflektory GRIP! svými moderními barevnými kombinacemi a dekorativními kroužky dostupnými ve čtyřech samostatných barvách, které umožňují individuální přizpůsobení.

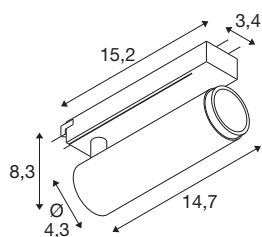

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008424
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Nástavba
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro fázové zatížení, Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	500 mA
Třída ochrany	II
Příkon	20 W
Minimální teplota prostředí	0 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Počet svítidel na LS B16A	44
Počet svítidel na LS C16A	89
Úroveň rozběhového proudu	25 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 µs
Lumen	1810 lm
Teplota barvy světla	2700 Kelvin
Barva	zlatá/černá
CRI	90

UGR ≤	19
Životnost	50000 h
Risk Group	1
Délka	15.3 cm
Šířka	4.3 cm
Výška	8.2 cm
Hmotnost netto	0.27 kg
Celková hmotnost	0.32 kg

Příslušenství

1008495	GRIP! M , ozdobný prsten, zlatý
1008494	GRIP! M , ozdobný prsten, nikel
1008492	GRIP! M , ozdobný prsten, bílý
1008493	GRIP! M , ozdobný prsten, černý