



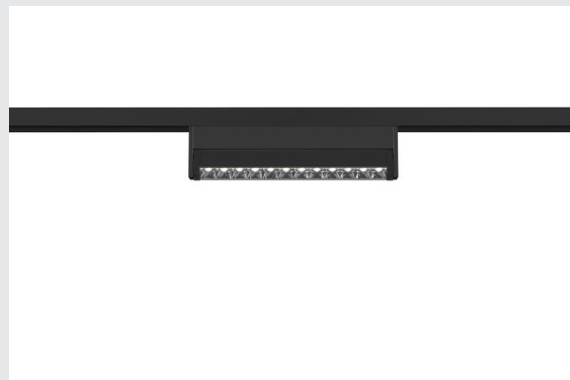

IN-LINE 24 48V TRACK Move DALI

Darklight Reflector, Spot, černá / černá, 7,3W, 650lm, 4000K, CRI90, 35°

Jednoduché lineární svítidla pro zvláště elegantní vzhled. Lineární svítidla IN-LINE vytvářejí v 48V kolejnicovém systému jednotný celek, který přináší to nejlepší: Kvalitní světlo v různých lumenech, délkách a barevných teplotách, nyní také v 4 000 K. Pro integraci základního osvětlení do moderního designu místnosti je možné vybrat mezi pevnými a otočnými variantami a také mezi opálovým vzhledem nebo tmavými odrazovými prvky Darklight, které zajišťují dokonalé odlesnění a vytvářejí příjemnou atmosféru místnosti.

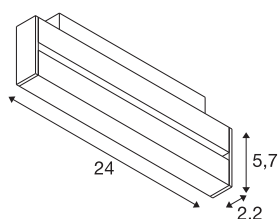

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006643
Počet různých výstupů světla	1
Otočné nebo výkyvné	tiltable
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Podrobnosti montáže	Lišta, Lišta, strop, Lišta, stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI 2
Primární jmenovité napětí	48V
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	III
Příkon	7.3 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Jmenovitý pohotovostní výkon	0.5 W
Stroboskopický efekt (SVM)	0.4
Lumen	650 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	35 °
Barva	matná černá/černá
CRI	90

Světelného Zdroje

	
--	---

UGR ≤	16
Data LXXBXX	L80B50
Životnost	40000 h
Risk Group	1
Délka	24 cm
Šířka	2.2 cm
Výška	5.8 cm
Hmotnost netto	0.3 kg
Celková hmotnost	0.38 kg