




## IN-LINE 22 48V TRACK

Darklight Reflector, DALI, Spot, černý / černý, 7,3W, 650lm, 4000K, CRI90, 35°

Elegantní lineární svítidla pro zvlášť elegantní vzhled. Lineární svítidla IN-LINE vytvářejí v 48V kolejnicovém systému jednotný celek, který přináší to nejlepší: Kvalitní světlo v různých lumenech, délkách a barevných teplotách, nyní také v 4 000 K. Pro integraci základního osvětlení do moderního designu místnosti je k dispozici výběr mezi pevnými a otočnými variantami a také opálovým vzhledem nebo tmavými odrazovými čočkami, které zajišťují dokonalé potlačení odlesků a vytvářejí příjemnou atmosféru v místnosti.

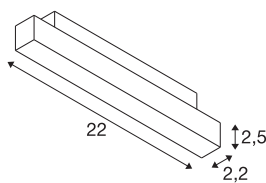

## TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1006631
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Podrobnosti montáže	Lišta, Lišta, strop, Lišta, stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI 2
Primární jmenovité napětí	48V
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	III
Příkon	7.3 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	35 °C
Jmenovitý pohotovostní výkon sítě	0.5 W
Stroboskopický efekt (SVM)	0.4
Lumen	650 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	35 °
Barva	matná černá/černá
CRI	90
UGR ≤	16

## Světelného Zdroje

	
--	---

Data LXXBXX	L80B50
Životnost	40000 h
Risk Group	1
Délka	22 cm
Šířka	2.2 cm
Výška	2.5 cm
Hmotnost netto	0.18 kg
Celková hmotnost	0.23 kg