




KAMI

povrchové stropní svítidlo, kulaté, 1x max. 10W, GU10, matná černá

Objevte naše klasické a nadčasové řešení pro homogenní základní osvětlení: Nová válcová stropní svítidlo s názvem KAMI, které se skvěle kombinuje s ostatními svítidly rodiny svítidel SLV. Dekorativním prvkem jsou vnitřní kroužky dostupné v různých barvách, které ještě více zvyšují možnosti designu.

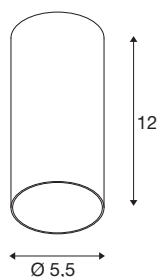

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1007715
Objímka	GU10
Žárovky	LED GU10 51mm
Počet objímek	1
Včetně žárovek	Nie
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Třída ochrany	II
Příkon	10 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Barva	matná černá
Výška	12 cm
Průměr	5.5 cm
Hmotnost netto	0.26 kg
Celková hmotnost	0.27 kg

Doporučená žárovka

1005077	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 2700 K černá
1005080	LED světelný zdroj QPAR51 , GU10 3000 K černá