




QUIMERA

nástěnná lamp, 2700/3000K, PHASE, černá

Svítlidla rodiny svítidel QUIMERA - lustry, stolní lampy a lampy na zeď - přesvědčují svou nadčasovou elegancí. Každý člen je opatřen vysoce kvalitním PVD povlakem, díky němuž vznikají vynikající povrchové vlastnosti. Tři barvy - Aged bronze, Matt nickel plated a Brushed brass - se také skvěle uplatňují. Kromě toho elegantní rytiny ve skle zajišťují, že světlo vypadá nepřímo, což zvyšuje jeho vznešený a nadčasový vzhled.

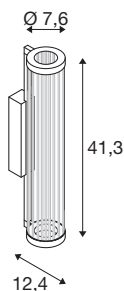

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008035
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 03
Rázová pevnost	0.35 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Stěna
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	Stmívač pro kapacitní zatížení
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	700 mA
Třída ochrany	I
Příkon	8.2 W
Minimální teplota prostředí	0 °C
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	224
Počet svítidel na LS C16A	266
Úroveň rozběhového proudu	5 A
Doba trvání rozběhového proudu	100 µs
Stroboskopický efekt (SVM)	0.02
Lumen	320/330 lm
Teplota barvy světla	2700/3000 Kelvin

Světelného Zdroje

2014569		Úhel záření	350 °
		Barva	matný tmavý bronz
		CRI	90
		Data LXXBXX	L80B50
		Životnost	50000 h
		Risk Group	0
		Šířka	7.6 cm
		Výška	41.3 cm
		Hloubka	12.4 cm
		Hmotnost netto	1.55 kg
		Celková hmotnost	2.07 kg