




QUIMERA

stolní lampa, 2700/3000K, černá

Rodinná sada svítidel QUIMERA s výhodou pendlových, nástěnných a stolních svítidel přesvědčuje svou nadčasovou elegancí. Každý člen je opatřen vysoce kvalitním PVD povlakem, díky kterému vznikají vynikající vlastnosti povrchu. Také tři barvy Aged bronze, Matt nickel plated a Brushed brass se tak zvláště dobře uplatní. Kromě toho elegantní rytiny ve skle zajišťují, že světlo působí nepřímo, což zvyšuje pouze vznešený a nadčasový vzhled.

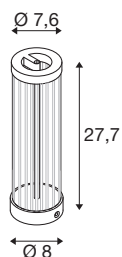

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008038
Počet různých výstupů světla	1
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 04
Rázová pevnost	0.5 Joule
Montáž	Mobil
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Sekundární proud / napětí	350 mA
Třída ochrany	II
Příkon	4.3 W
Minimální teplota prostředí	0 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Úroveň rozběhového proudu	14.9 A
Doba trvání rozběhového proudu	462 μs
Stroboskopický efekt (SVM)	0
Lumen	110/120 lm
Teplota barvy světla	2700/3000 Kelvin
Úhel záření	360 °
Barva	matný tmavý bronz
CRI	90
Data LXXBXX	L80B50
Životnost	50000 h

Světelného Zdroje

2014569		Risk Group	0
		Výška	27.7 cm
		Průměr	8 cm
		Hmotnost netto	1.06 kg
		Celková hmotnost	1.3 kg