




VARYT

Stolní lampa, kulatá, 1x max. 6W, E14, chrom

Nyní použijte systém VARYT jako Mix & Match systém, který lze kombinovat pro individuální stropní nebo nástěnná svítidla a stolní nebo visací lampy. Kvalitní základny jsou k dispozici ve pěti barvách (černá, bílá, chrom, mosaz, měď) a ve spojení s skleněnými stíny nabízejí vysokou míru volnosti v designu. Flexibilní systém VARYT tak umožňuje vytvářet individuální a stylová osvětlení pro různé koncepty prostorů a zdůraznit tak osobní vkus.

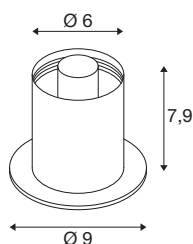

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008111
Objímka	E14
Počet objímek	1
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Mobil
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60 Hz
Třída ochrany	II
Příkon	6 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Barva	chrom
Výška	7.9 cm
Průměr	9 cm
Hmotnost netto	0.41 kg
Celková hmotnost	0.56 kg

Doporučená žárovka

1005284	C35 E14 , LED světelný zdroj transparentní 4,2 W 2700 K CRI 90 320°
---------	--

Příslušenství

1007858	Skleněné stínidlo VARYT , Diamant smoke
1007860	Skleněné stínidlo VARYT , Plisé
1007859	Skleněné stínidlo VARYT , Linie
1008023	Skleněné stínidlo VARYT , Diamant amber
1008119	Sklo stínidla , opál