


SUN 30

závěsné svítidlo, E27, otevřený konec kabelu, 1x max. 40W, matné zlato

Design a elegantní tvar rodiny svítidel SUN, který vyvolá úsměv na tváři každého. Sluneční členové nyní zahrnují stěnová a stropní svítidla, visací lampy a stolní lampy, které všechny disponují vysoce kvalitními stíny z opálového skla. Díky různým tvarům, barev a velikostem vznikají různorodé možnosti designu. Vybavte celý prostor rodinou SUN a vytvořte světelný zážitek, který je stejně funkční jako esteticky přitažlivý.

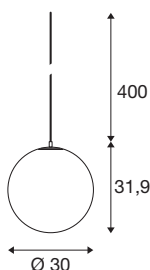

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008136
Objímka	E27
Počet objímek	1
Kód IP	IP20
Podrobnosti montáže	Strop s příslušenstvím
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Třída ochrany	II
Příkon	40 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Barva	matné zlato
Výška	31.9 cm
Průměr	30 cm
Hmotnost netto	1.4 kg
Celková hmotnost	2.4 kg

Doporučená žárovka

1008162	LED Trubice vysoké jasnosti tenká , LED žárovka, průhledná, E27, PHASE, 11W, 2700K
1005307	T45 E27 , LED světelný zdroj bílý 13,5 W 3000 K CRI 90 240°

Příslušenství

145990	ADAPTÉR závěsného svítidla , pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, černý, vč. montážního příslušenství
143120	Adaptér závěsného svítidla , pro vysokonapěťovou 1fázovou nastavnou přípojnicí, černý, vč. odlehčovacího profilu a závitového kusu
1002163	FITU single rozeta , jemná zlatá
1001542	ADAPTÉR závěsného SVÍTIDLA , pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, dopravní bílá, vč. montážního příslušenství
145994	ADAPTÉR závěsného svítidla , pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, šedý, vč. montážního příslušenství
132600	STROPNÍ ROZETA FITU , 1dílná rozeta, kulatá, černá, vč. odlehčovacího profilu
132601	STROPNÍ ROZETA FITU , 1dílná rozeta, kulatá, bílá, vč. odlehčovacího profilu
132605	STROPNÍ ROZETA FITU , 1dílná rozeta, kulatá, chrom, vč. odlehčovacího profilu

143121	Adaptér závěsného svítidla , pro vysokonapětovou 1fázovou nástavnou přípojnicí, bílý, vč. odlehčovacího profilu a závitového kusu
143124	Adaptér závěsného svítidla , pro vysokonapětovou 1fázovou nástavnou přípojnicí, stříbrošedý, vč. odlehčovacího profilu a závitového kusu