




SUN 20

závěsné svítidlo, E27, otevřený konec kabelu, 1x max. 40W, matné zlato

Časově neomezený design a elegantní forma rodiny světel SUN vykouzlí úsměv na každém obličeji. Sluneční členové nyní zahrnují nástěnná a stropní svítidla, visutá svítidla a stolní lampy, které všechny disponují vysoce kvalitními stíny z opálového skla. Díky různým tvarům, barev a velikostem vznikají různé možnosti designu. Vybavte celý prostor rodinou SUN a vytvořte osvětlení, které je stejně funkční jako esteticky přitažlivé.

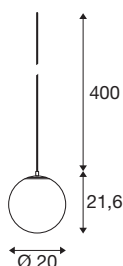

TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1008138
Objímka	E27
Počet objímek	1
Kód IP	IP20
Podrobnosti montáže	Strop s příslušenstvím
Primární jmenovité napětí	220-240V ~50/60Hz
Třída ochrany	II
Příkon	40 W
Minimální teplota prostředí	-20 °C
Maximální teplota prostředí	40 °C
Barva	matné zlato
Výška	21.6 cm
Průměr	20 cm
Hmotnost netto	0.7 kg
Celková hmotnost	1.2 kg

Doporučená žárovka

1005290	T38 E27 , LED světelný zdroj bílý 8 W 4000 K CRI 90 240°
1005289	T38 E27 , LED světelný zdroj bílý 8 W 3000 K CRI 90 240°

Příslušenství

145990	ADAPTÉR závěsného svítidla , pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, černý, vč. montážního příslušenství
143120	Adaptér závěsného svítidla , pro vysokonapěťovou 1fázovou nástavňovou přípojnicí, černý, vč. odlehčovacího profilu a závítového kusu
1002163	FITU single rozeta , jemná zlatá
1001542	ADAPTÉR závěsného SVÍTIDLA , pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, dopravní bílá, vč. montážního příslušenství
145994	ADAPTÉR závěsného svítidla , pro vysokonapěťovou 3fázovou proudovou sběrnici, šedý, vč. montážního příslušenství
132600	STROPNÍ ROZETA FITU , 1dílná rozeta, kulatá, černá, vč. odlehčovacího profilu
132601	STROPNÍ ROZETA FITU , 1dílná rozeta, kulatá, bílá, vč. odlehčovacího profilu
132605	STROPNÍ ROZETA FITU , 1dílná rozeta, kulatá, chrom, vč. odlehčovacího profilu

143121	Adaptér závěsného svítidla , pro vysokonapětovou 1fázovou nástavnou přípojnicí, bílý, vč. odlehčovacího profilu a závitového kusu
143124	Adaptér závěsného svítidla , pro vysokonapětovou 1fázovou nástavnou přípojnicí, stříbrošedý, vč. odlehčovacího profilu a závitového kusu