

Zařízení na žehlení košilí

BMXID-1

BASETech

Obj. č.: 335 07 46



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup zařízení na žehlení košilí BaseTech..

Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Účel použití


Tento výrobek slouží k sušení a žehlení vhodného oblečení (např. košilí).
Výrobek není vhodný k vytápění místností ani k podobným účelům.

Rozsah dodávky

- Hlavní jednotka
- Podstavec
- Vzduchový vak
- Držák vzduchového vaku
- Spojka tyčí
- Držák se 4 svorkami
- 2 elastické pásky se sponkou
- Návod k použití




Popis a ovládací prvky

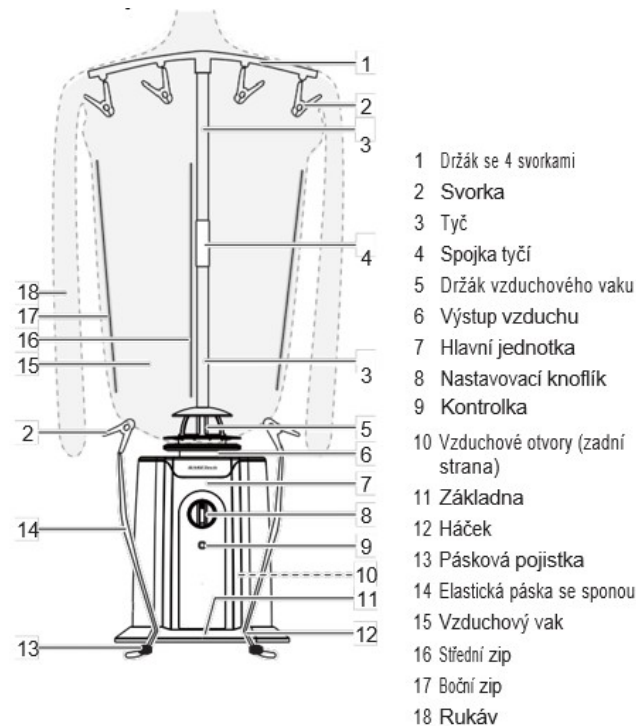

Montáž

1. Zasuňte hlavní jednotku do základny. Lze ji zasunout pouze v jednom směru.

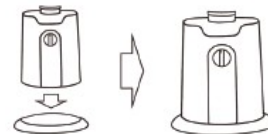

2. Otevřete prostřední zip airbagu

Důležité:

- Od kroku 3 proveďte všechny kroky s otevřeným airbagem.
- Prostřední zip airbagu by měl směřovat dopředu.




3. Umístěte kulatý otvor airbagu z vnitřní strany nad držák airbagu.
4. Spojte držák airbagu s airbagem na výstupu vzduchu.
 - ☐ Umístěte 2 kolíky držáku airbagu do výřezů výstupu vzduchu.
 - ☐ Otočte držák airbagu ve směru hodinových ručiček. Měl by zacvaknout.
5. Připevněte první tyč k držáku vzduchového polštáře.
6. Na tuto tyč připevněte spojku tyčí.
7. Připevněte druhou tyč ke spojce tyčí.
8. Připevněte držák se 4 svorkami k horní tyči.
9. Nastavte držák se 4 svorkami tak, aby byl ve stejné výšce jako ramena airbagu.
10. Zavřete zip vzduchového vaku.
11. Produkt je kompletně smontován.

Poznámka: Produkt demontujte v opačném pořadí.

Ovládání

Nastavovací knoflík

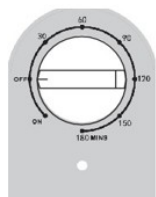

- **ON:** Zapnuto
- **OFF:** Vypnuto
- **30–180 MINS:** Zapnuto (s funkcí časovače)

Poznámka: Kontrolka svítí, pokud je zařízení zapnuté.

Sušení / Odstraňování záhybů

Upozornění: Výstup vzduchu se během používání zahřívá. Nedotýkejte se ho během provozu ani bezprostředně po něm.

Poznámka:

- Boční zipy vzduchového vaku lze otevřít pro větší velikosti.
- Další textilie (např. ponožky) můžete sušit tak, že je připevníte ke 4 svorkám na ramínku pomocí 4 svorek.

1. Vypněte produkt a odpojte jej od napájení.
2. Zavřete prostřední zip vzduchového polštáře.
3. Umístěte košili přes airbag na ramínko.
4. Zapněte všechny knoflíky a/nebo zipy košile.
5. Protáhněte rukávy vzduchového polštáře rukávy košile.
6. Připojte produkt k síťovému napájení.
7. Zapněte produkt.
8. Vyhladte košili, aby na ní nebyly žádné záhyby. Airbag by měl vyčnívat z límce a rukávů.



9. Zkontrolujte zbývající čas a v případě potřeby jej upravte.

Používání elastické pásky se svorkami

Poznámka: Pokud jsou nutné další úpravy, použijte elastické pásky se svorkami.



1. Připevněte elastickou pásku se sponou k jednomu z háčků na podstavci.
2. Připevněte svorku elastické pásky ke svorce airbagu nebo k tričku.
3. Napněte elastickou pásku se sponou pomocí kulaté páskové spony.
4. Zkontrolujte zbývající čas a v případě potřeby jej upravte.

Řešení problémů

Problém	Možné příčiny	Řešení
Doba sušení je příliš dlouhá (např. >180 min.)	Prádlo je příliš silné.	Nechte prádlo déle schnout.
	Prádlo je příliš mokré.	Nepokoušejte se sušit kapající mokré prádlo.
	Možná není vzduchový vak správně uzavřen a uniká z něj horký vzduch.	Zkontrolujte vzduchový vak a zipy, zda neuniká vzduch.
Produkt nefunguje	Vstup/výstup vzduchu je ucpaný (např. volným oblečením) a spustila se ochrana proti přehřátí.	1. Nejprve produkt vypněte. 2. Odstraňte všechny překážky a nechte produkt zcela vychladnout. 3. Zkuste to znovu.
	Časovač překročen.	Zkontrolujte nastavení časovače.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do výrobku. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím a otřesům. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit povrch a součásti výrobku.



Tento výrobek není určen k sušení mokrých textilií.

- Udržujte ventilační otvory čisté.
- Netahejte za vzduchový vak.
- Nepřekračujte maximální nosnost 3 kg.

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!

Technické údaje

Napájení

Vstupní napětí/proud 220 až 240 V/AC, 50/60 Hz
Příkon 850 W
Hmotnost oděvu max. 3 kg
Funkce časovače 0 až 180 minut
Materiál ABS, PPS, nylon, nerezová ocel
Ochrana IPX1
Třída ochrany II

Prostředí

Provozní teplota 0 až +50 °C
Vlhkost vzduchu při provozu 5 až 90 % rF (bez kondenzace)
Skladovací teplota -30 až +50 °C
Vlhkost vzduchu při skladování 5 až 90 % rF (bez kondenzace)

Ostatní

Rozměry (cca) 190 x 270 x 380 mm (bez sady držáků)
..... 190 x 400 x 980 mm (s držákem)
Hmotnost (cca) 1,97 kg

Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku!

Změny vyhrazeny!

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

KOV/01/2026