



CZ NÁVOD K OBSLUZE

CD přehrávač PCD520MF



Obj. č.: 336 89 30



Obj. č.: 336 89 31

Vážení zákazníci,

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup CD přehrávače Reflexion PCD520MF. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod.

Ponechejte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

Rozsah dodávky

- CD přehrávač
- Sluchátka
- Kabel mikro USB
- Součástí dodávky nejsou baterie (akumulátory) ani napájecí jednotka.

Obsluha

Vložení a výměna baterií

Otevřete schránku baterií na spodní straně přístroje a vložte dovnitř 2 baterie nebo 2 akumulátory velikosti AA. Při vkládání věnujte prosím pozornost správné polaritě (+ / -) a **nabíjení (charging) nastavte na Off (vypnutí)**. Dejte pozor, abyste vždy používali baterie stejného typu.

Poznámka:

- Aby se zabránilo vytečení baterií a poškození výrobku, vyjměte baterie, pokud nebudete přístroj delší dobu používat.

Používání kabelu mikro USB

K používání funkce přehrávání audia je třeba zdroj napájení s napětím 5 V DC a minimálním proudem 450 mA. K nabíjení akumulátorů bude třeba zdroj s napětím 5 V DC a nabíjecím proudem 1 A. Pokud k přehrávání audia používáte kabel mikro USB, ujistěte se, že uvnitř výrobku nejsou baterie a že ovladač nabíjení je vypnutý (Off).

Nabíjení akumulátorů

1. Pokud jste do schránky baterií vložili 2 baterie (akumulátory), nastavte **ovladač nabíjení na On (zapnutí)**.
2. Zapojte konektor **DC 5V IN** do zdrojové jednotky nabíjení, např. do nabíjecího adaptéru mobilního telefonu (není součástí dodávky).
 - **Slabé baterie / akumulátory:**
Pokud jsou baterie (akumulátory) slabé, na displeji bliká symbol .
 - **Proces nabíjení:**
V průběhu procesu nabíjení svítí **červená LED kontrolka ovladače nabíjení**.
 - **Dokončení nabíjení:**
Po dokončení nabíjení červený LED indikátor nabíjení zhasne.
3. Po dokončení nabíjení odpojte přístroj od zdroje nabíjení a **nastavením ovladače nabíjení na Off vypněte nabíjení**.
 - Poznámky:**
 - Je-li ovladač nabíjení zapnutý (nastavení On), nepoužívejte v přístroji obyčejné baterie. V přístroji se smí nabíjet výhradně akumulátory.
 - K nabíjení akumulátorů v přístroji doporučujeme používat nabíjecí adaptér 5 V DC / 1 A.

Zapnutí

K zapnutí přístroje stiskněte tlačítko .

Vypnutí

K vypnutí přístroje stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko .

Výběr režimu

Pro výběr příslušného režimu nastavte ovladač funkcí na **FM** nebo **CD**.

Funkce Anti-shock

Tento CD přehrávač je vybaven funkcí Anti-shock, která poskytuje ochranu proti otřesům a brání přerušování hudby např. během přehrávání v autě nebo při chůzi.

Funkce je vysvětlena v následujících bodech:

1. Funkce anti-shock se aktivuje automaticky.
2. Po několika sekundách přehrávání se indikátor funkce anti-shock vyplní a signalizuje, že audio signály se ukládají do paměti.
3. Jakmile se paměť zaplní, otáčky disku se zpomalí, aby se šetřila energie.
4. Pokud je CD přehrávač během přehrávání vystaven otřesům, články výplně indikátoru se postupně ztrácejí.
5. Během otřesů se přehrávají nepřetržitě audio signály z paměti, dokud je CD přehrávač dokáže z disku správně načítat.



6. Na indikátoru by se nyní mělo zobrazovat méně článků, což signalizuje, že v paměti je uloženo méně audio signálů.
7. Pokud je CD přehrávač vystaven delší čas dynamickým pohybům (CD > 40 sekund; MP3/CD > 100 sekund), zvuk se může dočasně zastavit.

Poznámka:

Funkce anti-shock nabízí nepřerušovaný zvukový výstup, když se CD přehrávač vystaví nárazu nebo otřesům. Neslouží však k odstraňování chyb způsobených používáním vadného, poškrábaného nebo znečištěného disku.


Šetření energie

Pokud se přehrávání cca 60 sekund nepoužívá, přístroj se automaticky vypne.

Poznámka:

Pokud se nastaví velmi nízká úroveň hlasitosti, systém ji nemusí detekovat a vyhodnotí přístroj jako vypnutý. Pokud se při nízkém nastavení hlasitosti přehrávač asi po 1 minutě vypíná, nastavte vyšší hlasitost.

Popis a ovládací prvky

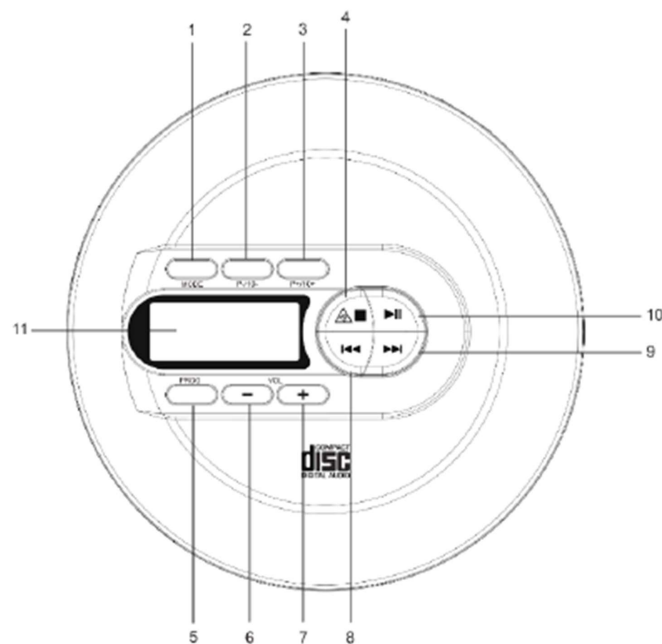

1. MODE

Pokud tlačítko opakovaně stisknete během přehrávání disku, můžete vybírat různé režimy přehrávání, které se zobrazují na displeji. Pokud se nezobrazuje žádný symbol, signalizuje to normální přehrávání.

Audio-CD:

- Repeat One (↺) – Opakování jedné stopy
- Repeat ALL (↺) – Opakování všech stop
- Intro Play (INTRO) – Přehrávání úvodu
- Shuffle – Přehrávání v nahodilém pořadí

MP3-CD:

- Repeat One (↺) – Opakování jedné stopy
- Repeat ALL (↺) – Opakování všech stop
- Intro Play (INTRO) – Přehrávání úvodu
- Shuffle – Přehrávání v nahodilém pořadí

2. P-/10-

Režim CD (-10): Stisknutím tlačítka přeskočíte stopy v krocích po 10 (-).

Režim FM: Výběr uložených rozhlasových stanic.

3. P+/10+

Režim CD (+10): Stisknutím tlačítka přeskočíte stopy v krocích po 10 (+).

Režim FM: Výběr uložených rozhlasových stanic.

4. Tlačítko ■

Vypnutí: Stiskněte a přibližně 3 sekundy podržte tlačítko, aby se přístroj vypnul.

Zastavení: Stiskněte tlačítko během přehrávání a přehrávání disku se zastaví.

Režim CD:

1. Stisknutím tlačítka naprogramujete přehrávání CD. Na displeji bliká **PROG**.

- Audio CD: 20 stop
- MP3 CD: 99 stop

2. K výběru stop použijte tlačítko ►► nebo ◀◀.
3. Stisknutím tlačítka **PROG** přejdete na výběr dalšího titulu.
4. Opakujte krok 2 a 3 dokud nevyberete všechny požadované stopy.

5. PROG

5. Stiskněte tlačítko ►► a spustí se přehrávání. Na displeji vidíte **PROG**.

6. Stisknutím tlačítka ■ zastavíte CD program a dalším stiskem tlačítka ■ zastavíte režim programování. Nápis **PROG** se z displeje ztratí.

Režim FM:

Pokud tlačítko stisknete a podržíte, poslouchaná stanice se uloží. Podrobněji viz část „Režim rádia“.

6. VOL-

Snížení hlasitosti.

7. VOL+

Zvýšení hlasitosti. Jakmile se na displeji zobrazí symbol výstrahy pro použití sluchátek ⚠, stiskněte tlačítko ■, abyste mohli dále zvyšovat hlasitost. Dodržujte pokyny, které se týkají nastavení hlasitosti při používání sluchátek – viz výše v návodu.

8. Tlačítko ◀◀

Režim CD: Předchozí stopa

Režim FM: Nastavení rozhlasové frekvence. Podrobněji viz níže „Režim FM“.

9. Tlačítko ►►

Režim CD: Následující stopa.

Režim FM: Nastavení rozhlasové frekvence. Podrobněji viz níže „Režim FM“.


10. ►||

Zapnutí: stiskněte tlačítko, aby se přístroj zapnul.

Přehrávání / pauza: Stisknutím tlačítka přehrávání disku pozastavíte nebo obnovíte.

11. DISPLEJ

Na displeji se zobrazuje frekvence nebo název stopy.

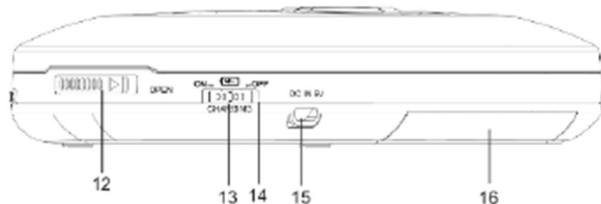

12. OPEN

Posunutím přepínače doprava otevřete CD mechaniku. Zatlačením krytu směrem dolů CD mechaniku znovu zavřete.

13. Charging On / Off (zapnutí / vypnutí nabíjení)

Do zdířky DC IN 5V zapojte zdroj napájení s napětím 5 V DC a nastavením ovladače nabíjení na ON zapnete nabíjení vložených akumulátorů. Podrobněji viz část „Nabíjení akumulátorů“ výše v návodu.

14. LED indikátor


- **Proces nabíjení:** V průběhu nabíjení svítí červená LED.
- **Dokončení nabíjení:** Po dokončení nabíjení LED kontrolka zhasne.

15. DC IN 5V

Připojení zdroje napájení a nabíjení vložených akumulátorů.

16. Schránka baterií

Schránka baterií je na spodní straně CD přehrávače. Otevře se vysunutím krytu.

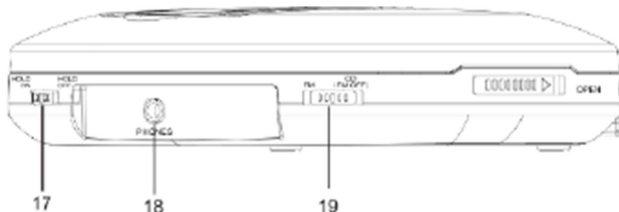

17. HOLD ON / OFF

Stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete zámek tlačítek. Jakmile se funkce zapne, bude na displeji asi 3 sekundy blikat **HOLD**. Když se následně stiskne nějaké tlačítko, na displeji se ukáže **HOLD**. Funkce zůstane aktivní, i když se CD přehrávač vypne.

- **ON:** Zámek tlačítek je zapnutý.
- **OFF:** Zámek tlačítek je vypnutý.

18. PHONES

Zdířka 3,5 mm pro připojení sluchátek.

19. FM / CD

Stisknutím přepínače volíte režim FM (rádio) nebo CD (přehrávač).

Režim FM

Přepínačem funkcí vyberte **FM** a na displeji se ukáže frekvence.

Ukládání stanic: Celkem můžete uložit až 20 stanic.

1. Stiskněte a asi 3 sekundy podržte tlačítko **▶▶** nebo **◀◀**. Pro naladění další nebo předchozí dostupné stanice.
2. Pro uložení stanice stiskněte a podržte tlačítko **PROG**. Na displeji bliká **Preset** (předvolba).
3. Stisknutím tlačítka **▶▶** nebo **◀◀** vyberte místo v paměti.
4. Stiskněte znovu tlačítko **PROG**, aby se stanice uložila na vybrané místo v paměti. Na displeji se zobrazí **PROG PRESET**.
5. Opakujte kroky 1 až 4 pro uložení dalších požadovaných stanic.

Poslech uložených stanic:

- Stisknutím tlačítka **P-/10-** nebo **P+/10+** vyberte požadovanou stanicí.

Režim CD

Přepínačem funkcí vyberte **CD**. Před prvním použitím CD přehrávače se ujistěte, že jste z něj odstranili ochrannou vložku CD mechaniky. Po vložení se CD načte a začne se přehrávat.

1. Posunutím přepínače **OPEN** doprava otevřete CD mechaniku.
2. Vložte dovnitř disk potíštěnou stranou nahoru.
3. Zatlačením krytu dolů zavřete CD mechaniku a uslyšíte, jak zaklapne na místo.
4. Disk se nyní začne načítat. Po chvíli se na displeji ukáže počet stop na CD a začne se přehrávat první stopa.
5. Přehrávání CD můžete ovládat pomocí následujících ovladačů:

Přehrávání / Pauza	▶▶
Předchozí stopa	◀◀
Následující stopa	▶▶
Skok dozadu	◀◀ (podržte stisknuté)
Skok dopředu	▶▶ (podržte stisknuté)
Stop	■
Předchozí titul (-10)	P-/10-
Následující titul (+10)	P+/10+

Obnovení přehrávání

1. Stiskněte dvakrát tlačítko **■**. Aby se přístroj vypnul.
2. Stisknutím tlačítka **▶▶** se přehrávání obnoví od posledního bodu přehrávání.
3. * Pokud se tlačítko **■** stiskne jen 1x, funkce obnovení přehrávání se zruší.

Poznámka:

- CD přehrávač podporuje následující formáty CD: Audio CD, MP3 CD, CD-R/RW a Audiobook CD.
- Funkce obnovení přehrávání funguje pouze při napájení ze sítě.

Poznámky k CD diskům

1. **Vždy používejte CD s níže uvedeným označením:**



2. Manipulace s disky

- Vyjměte CD z obalu a vložte ho do CD mechaniky.
- Nedotýkejte se reflexního povrchu.
- Na povrch CD nelepte žádné nálepky a nepopisujte ho.
- Nepokoušejte se CD ohýbat.

3. Uskladnění

- CD skladujte v původním obalu.
- Nevystavujte CD přímému slunečnímu světlu, vysokým teplotám, vysoké vlhkosti nebo prachu.

4. Čištění

- V případě znečištění utřete prach, otisky prstů nebo nečistotu nějakým měkkým hadříkem.
- CD by se mělo čistit od středu disku k okraji (viz obrázky).



Správně



Nesprávně

- K čištění nikdy nepoužívejte benzín, ředidlo, čisticí roztoky nebo antistatický sprej.
- Dejte pozor, abyste obal CD dobře zavřeli a laser se neznečistoval prachem. Nedotýkejte se laseru.

Bezpečnostní předpisy, údržba a čištění

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů registrace (CE) neprovádějte žádné zásahy do CD přehrávače. Případné opravy svěřte odbornému servisu. Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáchejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům a přímému slunečnímu záření. Tento výrobek a jeho příslušenství nejsou žádné dětské hračky a nepatří do rukou malých dětí! Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti, neboť by je mohly spolknout.



Pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla (ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit displej a pouzdro přístroje.

Manipulace s bateriemi a akumulátory



Nenechávejte baterie (akumulátory) volně ležet. Hrozí nebezpečí, že by je mohly spolknout děti nebo domácí zvířata! V případě spolknutí baterií vyhledejte okamžitě lékaře! Baterie (akumulátory) nepatří do rukou malých dětí! Vyteklé nebo jinak poškozené baterie mohou způsobit poleptání pokožky. V takovém případě použijte vhodné ochranné rukavice! Dejte pozor nato, že baterie nesmějí být zkratovány, odhazovány do ohně nebo nabíjeny! V takovýchto případech hrozí nebezpečí exploze! Nabíjet můžete pouze akumulátory.



Vybité baterie (již nepoužitelné akumulátory) jsou zvláštním odpadem a nepatří do domovního odpadu a musí být s nimi zacházeno tak, aby nedocházelo k poškození životního prostředí! K těmto účelům (k jejich likvidaci) slouží speciální sběrné nádoby v prodejnách s elektrospotřebiči nebo ve sběrných surovinách!

Šetřete životní prostředí!

Recyklace



Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vyhazovány do domovních odpadů. Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení.

Šetřete životní prostředí! Přispějte k jeho ochraně!



Technické údaje

Model:	PCD520MF
Hmotnost:	220 g
Rozměry (Š x V x H):	138 x 314 x 140 mm
Spotřeba:	< 3 W
Kabel mikro USB:	Napájení při přehrávání: 5 V DC / 450 mA Funkce nabíjení: 5 V DC / 1 A
Alkalické baterie	2 x 1,5 V AA
Akumulátory:	2 x 1,2 V AA
Kompatibilní formáty CD:	Audio CD, MP3 CD, CD-R/RW, Audiobook CD
Systém Anti-shock:	Audio CD: 40 sekund MP3 CD: 100 sekund
Funkce programování CD:	CD: 20 titulů / MP3: 99 titulů
Pásmo FM:	87,5 – 108 MHz
Počet předvoleb v paměti:	20
Výstup sluchátek:	Zdířka 3,5 mm



Příklad tohoto návodu zajistila společnost Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

Všechna práva vyhrazena. Jakékoliv druhy kopií tohoto návodu, jako např. fotokopie, jsou předmětem souhlasu společnosti Conrad Electronic Česká republika, s. r. o. Návod k použití odpovídá technickému stavu při tisku! **Změny vyhrazeny!**

© Copyright Conrad Electronic Česká republika, s. r. o.

VAL/06/2025