

## PRODUKTDATABLAD

# 1906 BUBBLE PENDANT 200x1215 Glass Smoke

Vintage 1906 Bubble | Indendørs armaturer i glas, vintage stil, E27 sokkel, i runde former



---

### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Opholdsområder (stuer, spisestuer, soveværelser osv.)
- Barer, restauranter

---

### PRODUKTFORDELE

- Nem og hurtig installation

---

### PRODUKTEGENSKABER

- Fås i forskellige farver




## TEKNISKE DATA

## Elektriske Data

<b>Drifttilstand</b>	Mains voltage
<b>Nominel spænding</b>	220...240 V
<b>Forsynings frekvens</b>	50/60 Hz

## Dimensioner

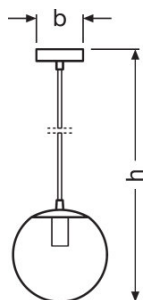

<b>Bredde</b>	100,0 mm
<b>Diameter</b>	200,0 mm
<b>Højde</b>	1460 mm
<b>Produktvægt</b>	800,00 g

## Farver &amp; materialer

<b>Materiale</b>	GLASS
<b>Armaturhus farve</b>	SMOKE-GREY
<b>Produktfarve</b>	SMOKE-GREY
<b>Afdækningsmateriale</b>	Glass

## Temperaturer og driftsbetingelser

<b>Omgivelsestemperatur</b>	-20...40 °C
-----------------------------	-------------

## Generel Beskrivelse

<b>Produkt bemærkning</b>	Available from April 2019
---------------------------	---------------------------

## Egenskaber

<b>Dæmpbar</b>	Nej
<b>Type forbindelse</b>	Terminal
<b>Fatningstype</b>	E27

## Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP20
Standarder	CEEACREACH

### UDSTYR/TILBEHØR

- Lyskilder medfølger ikke
- Komplet montering og forbindelses tilbehør medfølger

### LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075217409	Folding carton box 1	263 mm x 263 mm x 368 mm	1096,00 g	25.45 dm <sup>3</sup>
4058075217416	Shipping carton box 6	800 mm x 540 mm x 380 mm	8133,00 g	164.16 dm <sup>3</sup>

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

### ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.