

Fittings til metalslange med stålflet

- SCSB-FM fitting med udvendigt gevind

Metalfitting med udvendigt gevind i forniklet messing.

Egenskaber og fordele

- Todelt fitting med udvendigt gevind
- Giver stærke hold på slanger
- Kan sikres med låsemøtrik




HeliaGuard SCSB-FM fitting med udv. gevind.

MATERIALE	Forniklet messing (NPB)
Driftstemperatur	-100 °C til +300 °C

HF ✓

RoHS ✓

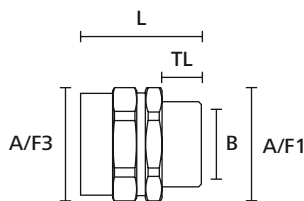

HeliaGuard fittings, lige med fast udvendig gevind

TYPE	Nominel Ø	Møtrik str.	Min. hul størrelse (B)	L (L)	A/F krop (A/F1)	A/F møtrik (A/F3)	Gevind-længde (TL)	Enhed	Farve	EAN	Bestillings-nr.
SCSB12-FM-M16	12	M16	8,5	28,0	17	17	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026309248	166-34600
SCSB12-FM-PG9	12	PG9	8,5	28,0	17	17	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026309316	166-34607
SCSB16-FM-M16	16	M16	11,5	28,0	20	20	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026309255	166-34601
SCSB16-FM-M20	16	M20	11,5	28,0	22	20	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026309262	166-34602
SCSB16-FM-PG11	16	PG11	11,5	28,0	20	20	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026309323	166-34608
SCSB20-FM-M20	20	M20	15,3	30,8	24	26	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026309279	166-34603
SCSB20-FM-PG16	20	PG16	15,3	30,8	24	26	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026309330	166-34609
SCSB25-FM-M25	25	M25	19,1	32,5	29	29	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026309286	166-34604
SCSB25-FM-PG21	25	PG21	19,1	32,5	29	29	10,0	10 Stk.	Metal (ML)	4031026309347	166-34610
SCSB32-FM-M32	32	M32	26,0	39,3	36	38	13,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026309293	166-34605
SCSB32-FM-PG29	32	PG29	26,0	39,3	36	38	13,0	2 Stk.	Metal (ML)	4031026309354	166-34611
SCSB40-FM-M40	40	M40	34,6	42,8	48	48	14,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026309309	166-34606
SCSB40-FM-PG36	40	PG36	34,6	42,8	48	48	14,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026309361	166-34612
SCSB50-FM-M50	50	M50	44,7	48,0	58	58	15,0	1 Stk.	Metal (ML)	4031026460147	166-34613

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.