

Fortrykte kabelmærker


WIC, snap on

Dette hurtige og enkle "tryk på" mærke monteres enten manuelt eller med WIC værktøjet.

Mærkerne sættes på værktøjet og skubbes frem til ledningen og trykkes fast. Riv mærkerne af og monter næste mærke. Når alle mærker er sat på ledningen, skubbes de sammen og låser hinanden fast.


Egenskaber og fordele

- Hurtig og let at anvende fortrykte kabelmærker, snap-on
- Ideel til eftermontage eller service og reparation
- Mærker låser sammen og giver teksten perfekt placering
- Vibrationsresistent, WIC mærker låser på kabel og ledning
- WIC værktøj holder 20 WIC mærker i alle tre størrelser
- Gribesystem låser mærker på ledninger og forhindrer rotation
- Tilgængelig i gul, hvid og internationale modstandsfarver
- Populær 2 tegnsmærkning så som L1, L2, L3, PE er tilgængelige i gul og farvekode

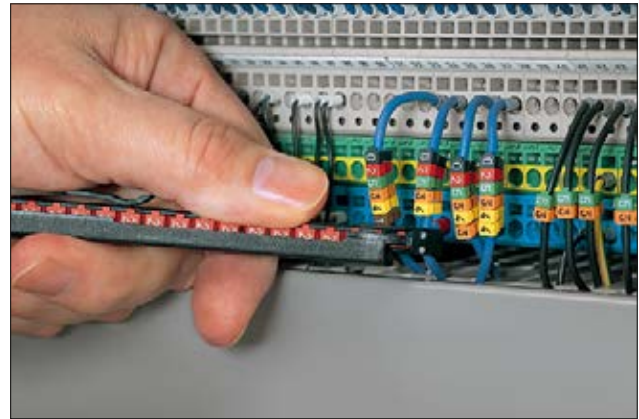

Værktøjet anvendes til at trykke mærket fast på kablet

MATERIALE	Polyamid 6.6 (PA66)
Driftstemperatur	-40 °C til +85 °C, (+105 °C, 500 h)
Flammehæmmende egenskab	Iht. UL94 V0
Godkendelse	EN 60062, IEC 304, UL94

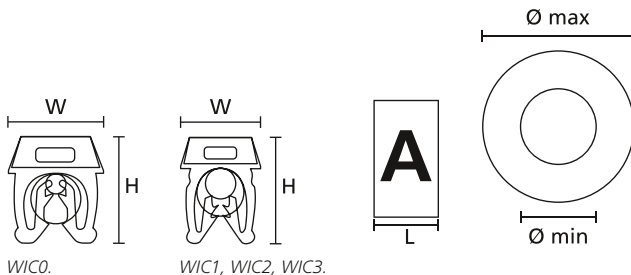


i Kundetilpasset på forespørgsel

TYPE	Bundt Ø min.	Bundt Ø max.	B (W)	H (H)	L (L)	Ledning (mm ²)	Enhed	Anbefalet værktøj
WIC0	0,80	2,20	5,0	5,5	3,0	0,15 - 0,75	1.000 Stk.	WIC værktøj
WIC1	2,00	2,80	5,0	6,4	3,0	0,5 - 1,5	1.000 Stk.	
WIC2	2,80	3,80	5,6	7,1	3,0	1,5 - 2,5	1.000 Stk.	
WIC3	4,30	5,30	8,0	9,6	3,0	4,0 - 6,0	500 Stk.	
WIC værktøj	-	-	-	-	-	-	5 Stk.	

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.

Anbefalet værktøj	
WIC værktøj	561-00001

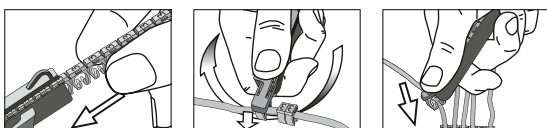

For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



Fortrykte kabelmærker

WIC, snap on

WICO			
	TYPE	EAN	Best. nr.
A	WICO-A	4031026472713	561-00014
B	WICO-B	4031026472737	561-00024
C	WICO-C	4031026472751	561-00034
D	WICO-D	4031026472775	561-00044
E	WICO-E	4031026472799	561-00054
F	WICO-F	4031026472812	561-00064
G	WICO-G	4031026472836	561-00074
H	WICO-H	4031026472850	561-00084
I	WICO-I	4031026472874	561-00094
J	WICO-J	4031026473956	561-00104
K	WICO-K	4031026473932	561-00114
L	WICO-L	4031026473918	561-00124
M	WICO-M	4031026473895	561-00134
N	WICO-N	4031026473864	561-00144
O	WICO-O	4031026473840	561-00154
P	WICO-P	4031026473826	561-00164
Q	WICO-Q	4031026473802	561-00174
R	WICO-R	4031026473789	561-00184
S	WICO-S	4031026473765	561-00194
T	WICO-T	4031026473741	561-00204
U	WICO-U	4031026473727	561-00214
V	WICO-V	4031026473703	561-00224
W	WICO-W	4031026473680	561-00234
X	WICO-X	4031026473666	561-00244
Y	WICO-Y	4031026473642	561-00254
Z	WICO-Z	4031026473628	561-00264

WICO			
	TYPE	EAN	Best. nr.
0	WICO-0	4031026473444	561-00604
1	WICO-1	4031026473420	561-00614
2	WICO-2	4031026473406	561-00624
3	WICO-3	4031026473383	561-00634
4	WICO-4	4031026472621	561-00644
5	WICO-5	4031026473352	561-00654
6	WICO-6	4031026473338	561-00664
7	WICO-7	4031026473314	561-00674
8	WICO-8	4031026473291	561-00684
9	WICO-9	4031026473277	561-00694
0-9	WICO-0-9	4031026472911	561-00101
+	WICO-+	4031026473154	561-00704
-	WICO--	4031026473130	561-00714
/	WICO-/	4031026473109	561-00724
⊥	WICO, ⊥	4031026473093	561-00734
.	WICO.	4031026473062	561-00744
⚡	WICO-⚡	4031026472959	561-00764
L1	WICO-L1	4031026473543	561-00314
L2	WICO-L2	4031026473512	561-00324
L3	WICO-L3	4031026473963	561-00334
PE	WICO-PE	4031026473468	561-00344
~	WICO-AC	4031026472928	561-10000
=	WICO-DC	4031026473215	561-10004

WICO			
	TYPE	EAN	Best. nr.
A E L N R S T + - ⊥	WICO-A, E, L, N, R, S, T, +, -, ⊥	4031026472935	561-00994
B C U V W P D F I M	WICO-B, C, U, V, W, P, D, F, I, M	4031026474007	561-00005
G H Y Z O Q J K X L	WICO-G, H, Y, Z, O, Q, J, K, X, L	4031026473987	561-00003
- / - ⊥ + - ~ = * ⊥	WICO-SIGN	4031026473994	561-00004
L1 L2 L3 L3 N N ⊥	WICO-L1, L2, L3, N, ⊥	4031026473574	561-00303
0	WICO-0	4031026472584	561-00600
1	WICO-1	4031026472591	561-00611
2	WICO-2	4031026472607	561-00622
3	WICO-3	4031026472614	561-00633
4	WICO-4	4031026472621	561-00644
5	WICO-5	4031026472638	561-00655
6	WICO-6	4031026472645	561-00666
7	WICO-7	4031026472652	561-00677
8	WICO-8	4031026472669	561-00688
9	WICO-9	4031026472676	561-00699
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	WICO-0-9	4031026472904	561-00100
+	WICO-+	4031026473161	561-00702
-	WICO--	4031026473123	561-00716
⊥	WICO, ⊥	4031026473086	561-00735
⊥	WICO, ⊥	4031026473079	561-00739
⚡	WICO-⚡	4031026472942	561-00769



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.

Fortrykte kabelmærker

WIC, snap on


WICO			
	TYPE	EAN	Best. nr.
	WICO-L1	4031026473567	561-00310
	WICO-L1	4031026473550	561-00311
	WICO-L2	4031026473536	561-00320
	WICO-L2	4031026473529	561-00322
	WICO-L2	4031026473505	561-00325
	WICO-L3	4031026473499	561-00332
	WICO-L3	4031026473482	561-00336
	WICO-L3	4031026473475	561-00338
	WICO-PE	4031026473451	561-00349
	WICO-N	4031026473871	561-00140
	WICO-N	4031026473970	561-00146
	WICO-N	4031026473857	561-00149
	WICO-L1,L2,L3,N, 	4031026473604	561-00300
	WICO-L1,L2,L3,N, 	4031026473598	561-00301
	WICO-L1,L2,L3,N, 	4031026473581	561-00302
	WICO-BLACK	4031026473055	561-00750
	WICO-BROWN	4031026473048	561-00751
	WICO-RED	4031026473031	561-00752
	WICO-ORANGE	4031026473024	561-00753
	WICO-YELLOW	4031026473017	561-00754
	WICO-GREEN	4031026473000	561-00755
	WICO-BLUE	4031026472997	561-00756
	WICO-VIOLET	4031026472980	561-00757
	WICO-GREY	4031026472973	561-00758
	WICO-WHITE	4031026472966	561-00759

WIC1			
	TYPE	EAN	Best. nr.
	WIC1-A	4031026213736	561-01014
	WIC1-B	4031026213743	561-01024
	WIC1-C	4031026213750	561-01034
	WIC1-D	4031026213767	561-01044
	WIC1-E	4031026213774	561-01054
	WIC1-F	4031026213781	561-01064
	WIC1-G	4031026213798	561-01074
	WIC1-H	4031026213804	561-01084
	WIC1-I	4031026213811	561-01094
	WIC1-J	4031026210711	561-01104
	WIC1-K	4031026213828	561-01114
	WIC1-L	4031026213835	561-01124
	WIC1-M	4031026213842	561-01134
	WIC1-N	4031026213859	561-01144
	WIC1-O	4031026213866	561-01154
	WIC1-P	4031026213873	561-01164
	WIC1-Q	4031026213880	561-01174
	WIC1-R	4031026213897	561-01184
	WIC1-S	4031026213903	561-01194
	WIC1-T	4031026213910	561-01204
	WIC1-U	4031026213927	561-01214
	WIC1-V	4031026213934	561-01224
	WIC1-W	4031026213941	561-01234
	WIC1-X	4031026213958	561-01244
	WIC1-Y	4031026213965	561-01254
	WIC1-Z	4031026213972	561-01264

WIC1			
	TYPE	EAN	Best. nr.
	WIC1-0	4031026210216	561-01604
	WIC1-1	4031026210223	561-01614
	WIC1-2	4031026210230	561-01624
	WIC1-3	4031026210247	561-01634
	WIC1-4	4031026210155	561-01644
	WIC1-5	4031026210254	561-01654
	WIC1-6	4031026210261	561-01664
	WIC1-7	4031026210278	561-01674
	WIC1-8	4031026210285	561-01684
	WIC1-9	4031026210292	561-01694
	WIC1-0-9	4031026214092	561-01101
	WIC1-+	4031026215556	561-01704
	WIC1--	4031026215563	561-01714
	WIC1-/	4031026215570	561-01724
	WIC1, 	4031026215587	561-01734
	WIC1-.	4031026215594	561-01744
	WIC1-4	4031026458502	561-01764
	WIC1-L1	4031026448367	561-01314
	WIC1-L2	4031026448398	561-01324
	WIC1-L3	4031026448435	561-01334
	WIC1-PE	4031026448473	561-01344
	WIC1-AC	4031026486925	561-01000
	WIC1-DC	4031026486932	561-01001
	WIC1-A,E,L,N,R, S,T,+,-, 	4031026216591	561-01994
	WIC1-SIGN	4031026266497	561-01004
	WIC1-L1,L2,L3,N, 	4031026448541	561-01303



 For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



Fortrykte kabelmærker

WIC, snap on

WIC1			
	TYPE	EAN	Best. nr.
0	WIC1-0	4031026210117	561-01600
1	WIC1-1	4031026210124	561-01611
2	WIC1-2	4031026210131	561-01622
3	WIC1-3	4031026210148	561-01633
4	WIC1-4	4031026210155	561-01644
5	WIC1-5	4031026210162	561-01655
6	WIC1-6	4031026210179	561-01666
7	WIC1-7	4031026210186	561-01677
8	WIC1-8	4031026210193	561-01688
9	WIC1-9	4031026210209	561-01699
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	WIC1-0-9	4031026214085	561-01100

WIC1			
	TYPE	EAN	Best. nr.
	WIC1+	4031026448343	561-01702
	WIC1-	4031026448350	561-01716
	WIC1, ⊥	4031026449135	561-01735
	WIC1, ⊥	4031026449364	561-01739
	WIC1-L1	4031026448381	561-01310
	WIC1-L1	4031026448374	561-01311
	WIC1-L2	4031026448404	561-01320
	WIC1-L2	4031026448428	561-01322
	WIC1-L2	4031026448411	561-01325
	WIC1-L3	4031026448442	561-01332
	WIC1-L3	4031026448466	561-01336
	WIC1-L3	4031026448459	561-01338
	WIC1-PE	4031026448480	561-01349
	WIC1-N	4031026448497	561-01146
	WIC1-N	4031026448503	561-01140
	WIC1-N	4031026449371	561-01149
	WIC1-L1, L2, L3, N, ⊥	4031026448510	561-01300
	WIC1-L1, L2, L3, N, ⊥	4031026448527	561-01301
	WIC1-L1, L2, L3, N, ⊥	4031026448534	561-01302

WIC1			
	TYPE	EAN	Best. nr.
	WIC1-BLACK	4031026452982	561-01750
	WIC1-BROWN	4031026452999	561-01751
	WIC1-RED	4031026453002	561-01752
	WIC1-ORANGE	4031026453019	561-01753
	WIC1-YELLOW	4031026280578	561-01754
	WIC1-GREEN	4031026453026	561-01755
	WIC1-BLUE	4031026453033	561-01756
	WIC1-VIOLET	4031026453040	561-01757
	WIC1-GREY	4031026453057	561-01758
	WIC1-WHITE	4031026531120	561-01759



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.

Fortrykte kabelmærker

WIC, snap on

WIC2			
	TYPE	EAN	Best. nr.
A	WIC2-A	4031026213989	561-02014
B	WIC2-B	4031026213996	561-02024
C	WIC2-C	4031026214009	561-02034
D	WIC2-D	4031026214016	561-02044
E	WIC2-E	4031026214023	561-02054
F	WIC2-F	4031026214030	561-02064
G	WIC2-G	4031026214047	561-02074
H	WIC2-H	4031026214054	561-02084
I	WIC2-I	4031026214061	561-02094
J	WIC2-J	4031026210735	561-02104
K	WIC2-K	4031026214078	561-02114
L	WIC2-L	4031026214122	561-02124
M	WIC2-M	4031026214139	561-02134
N	WIC2-N	4031026214146	561-02144
O	WIC2-O	4031026214153	561-02154
P	WIC2-P	4031026214160	561-02164
Q	WIC2-Q	4031026214177	561-02174
R	WIC2-R	4031026214184	561-02184
S	WIC2-S	4031026214191	561-02194
T	WIC2-T	4031026214207	561-02204
U	WIC2-U	4031026214214	561-02214
V	WIC2-V	4031026214221	561-02224
W	WIC2-W	4031026214238	561-02234
X	WIC2-X	4031026214245	561-02244
Y	WIC2-Y	4031026214252	561-02254
Z	WIC2-Z	4031026214269	561-02264

WIC2			
	TYPE	EAN	Best. nr.
0	WIC2-0	4031026210414	561-02604
1	WIC2-1	4031026210421	561-02614
2	WIC2-2	4031026210438	561-02624
3	WIC2-3	4031026210445	561-02634
4	WIC2-4	4031026210353	561-02644
5	WIC2-5	4031026210452	561-02654
6	WIC2-6	4031026210469	561-02664
7	WIC2-7	4031026210476	561-02674
8	WIC2-8	4031026210483	561-02684
9	WIC2-9	4031026210490	561-02694
0-9	WIC2-0-9	4031026214108	561-02101
+	WIC2-+	4031026215600	561-02704
-	WIC2--	4031026215617	561-02714
/	WIC2-/	4031026215624	561-02724
⊥	WIC2, ⊥	4031026215631	561-02734
.	WIC2-.	4031026215648	561-02744
↘	WIC2-↘	4031026458526	561-02764
L1	WIC2-L1	4031026448589	561-02314
L2	WIC2-L2	4031026448626	561-02324
L3	WIC2-L3	4031026448671	561-02334
PE	WIC2-PE	4031026448718	561-02344
~	WIC2-AC	4031026486949	561-02000
=	WIC2-DC	4031026486956	561-02001
A E L N R S T + - ⊥	WIC2- A,E,L,N,R, S,T,+,-,⊥	4031026216607	561-02994
/ ⊥ = ⊥ + - ~ = * ⊥	WIC2- SIGN	4031026266527	561-02004
L1 L1 L2 L2 L3 L3 N N ⊥ ⊥	WIC2- L1,L2, L3,N,⊥	4031026448787	561-02303

WIC2			
	TYPE	EAN	Best. nr.
0	WIC2-0	4031026210315	561-02600
1	WIC2-1	4031026210322	561-02611
2	WIC2-2	4031026210339	561-02622
3	WIC2-3	4031026210346	561-02633
4	WIC2-4	4031026210353	561-02644
5	WIC2-5	4031026210360	561-02655
6	WIC2-6	4031026210377	561-02666
7	WIC2-7	4031026210384	561-02677
8	WIC2-8	4031026210391	561-02688
9	WIC2-9	4031026210407	561-02699
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	WIC2-0-9	4031026210728	561-02100



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.



Fortrykte kabelmærker

WIC, snap on

WIC2			
	TYPE	EAN	Best. nr.
	WIC2-+	4031026448565	561-02702
	WIC2--	4031026448572	561-02716
	WIC2, ⊥	4031026449142	561-02735
	WIC2-⊥	4031026449388	561-02739
	WIC2-L1	4031026448602	561-02310
	WIC2-L1	4031026448596	561-02311
	WIC2-L2	4031026448633	561-02320
	WIC2-L2	4031026448664	561-02322
	WIC2-L2	4031026448657	561-02325
	WIC2-L3	4031026448688	561-02332
	WIC2-L3	4031026448701	561-02336
	WIC2-L3	4031026448695	561-02338
	WIC2-PE	4031026448725	561-02349
	WIC2-N	4031026448732	561-02146
	WIC2-N	4031026448749	561-02140
	WIC2-N	4031026449395	561-02149
	WIC2-L1, L2, L3, N, ⊥	4031026448756	561-02300
	WIC2-L1, L2, L3, N, ⊥	4031026448763	561-02301
	WIC2-L1, L2, L3, N, ⊥	4031026448770	561-02302

WIC2			
	TYPE	EAN	Best. nr.
	WIC2-BLACK	4031026453064	561-02750
	WIC2-BROWN	4031026453071	561-02751
	WIC2-RED	4031026453088	561-02752
	WIC2-ORANGE	4031026453095	561-02753
	WIC2-YELLOW	4031026280585	561-02754
	WIC2-GREEN	4031026453101	561-02755
	WIC2-BLUE	4031026453118	561-02756
	WIC2-VIOLET	4031026453125	561-02757
	WIC2-GREY	4031026453132	561-02758
	WIC2-WHITE	4031026532103	561-02759



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.

Fortrykte kabelmærker

WIC, snap on

WIC3			
	TYPE	EAN	Best. nr.
A	WIC3-A	4031026214276	561-03014
B	WIC3-B	4031026214283	561-03024
C	WIC3-C	4031026214290	561-03034
D	WIC3-D	4031026214306	561-03044
E	WIC3-E	4031026214313	561-03054
F	WIC3-F	4031026214320	561-03064
G	WIC3-G	4031026214337	561-03074
H	WIC3-H	4031026214344	561-03084
I	WIC3-I	4031026214351	561-03094
J	WIC3-J	4031026210759	561-03104
K	WIC3-K	4031026214368	561-03114
L	WIC3-L	4031026214375	561-03124
M	WIC3-M	4031026214382	561-03134
N	WIC3-N	4031026214399	561-03144
O	WIC3-O	4031026214405	561-03154
P	WIC3-P	4031026214412	561-03164
Q	WIC3-Q	4031026214429	561-03174
R	WIC3-R	4031026214436	561-03184
S	WIC3-S	4031026214443	561-03194
T	WIC3-T	4031026214450	561-03204
U	WIC3-U	4031026214467	561-03214
V	WIC3-V	4031026214474	561-03224
W	WIC3-W	4031026214481	561-03234
X	WIC3-X	4031026214498	561-03244
Y	WIC3-Y	4031026214504	561-03254
Z	WIC3-Z	4031026214511	561-03264

WIC3			
	TYPE	EAN	Best. nr.
0	WIC3-0	4031026210612	561-03604
1	WIC3-1	4031026210629	561-03614
2	WIC3-2	4031026210636	561-03624
3	WIC3-3	4031026210643	561-03634
4	WIC3-4	4031026210551	561-03644
5	WIC3-5	4031026210650	561-03654
6	WIC3-6	4031026210667	561-03664
7	WIC3-7	4031026210674	561-03674
8	WIC3-8	4031026210681	561-03684
9	WIC3-9	4031026210698	561-03694
0-9	WIC3-0-9	4031026214115	561-03101
+	WIC3-+	4031026215662	561-03704
-	WIC3--	4031026215679	561-03714
/	WIC3-/	4031026215686	561-03724
⊥	WIC3, ⊥	4031026215693	561-03734
.	WIC3-.	4031026215709	561-03744
↙	WIC3-↙	4031026458540	561-03764
L1	WIC3-L1	4031026448886	561-03314
L2	WIC3-L2	4031026448916	561-03324
L3	WIC3-L3	4031026449180	561-03334
PE	WIC3-PE	4031026449005	561-03344
~	WIC3-AC	4031026486963	561-03000
=	WIC3-DC	4031026486970	561-03001

WIC3			
	TYPE	EAN	Best. nr.
A E L N R S T + - ⊥	WIC3-A,E,L,N, R,S,T,+,- ⊥	4031026216614	561-03994
- / - ⊥ + - ~ = * ⊥	WIC3-SIGN	4031026266558	561-03004
L1 L2 L2 L3 N N ⊥ ⊥	WIC3-L1,L2, L3,N, ⊥	4031026449098	561-03303
0	WIC3-0	4031026210513	561-03600
1	WIC3-1	4031026210520	561-03611
2	WIC3-2	4031026210537	561-03622
3	WIC3-3	4031026210544	561-03633
4	WIC3-5	4031026210568	561-03655
5	WIC3-6	4031026210575	561-03666
6	WIC3-4	4031026210551	561-03644
7	WIC3-7	4031026210582	561-03677
8	WIC3-8	4031026210599	561-03688
9	WIC3-9	4031026210605	561-03699
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9	WIC3-0-9	4031026210742	561-03100





Fortrykte kabelmærker

WIC, snap on

WIC3			
	TYPE	EAN	Best. nr.
	WIC3-+	4031026448862	561-03702
	WIC3--	4031026448879	561-03716
	WIC3, ⊥	4031026449159	561-03735
	WIC3, ⊥	4031026449029	561-03739
	WIC3-L1	4031026448909	561-03310
	WIC3-L1	4031026448893	561-03311
	WIC3-L2	4031026448923	561-03320
	WIC3-L2	4031026448947	561-03322
	WIC3-L2	4031026448930	561-03325
	WIC3-L3	4031026448978	561-03332
	WIC3-L3	4031026448992	561-03336
	WIC3-L3	4031026448985	561-03338
	WIC3-PE	4031026449012	561-03349
	WIC3-N	4031026449036	561-03146
	WIC3-N	4031026449050	561-03140
	WIC3-N	4031026449043	561-03149
	WIC3-L1, L2, L3, N, ⊥	4031026449067	561-03300
	WIC3-L1, L2, L3, N, ⊥	4031026449074	561-03301
	WIC3-L1, L2, L3, N, ⊥	4031026449081	561-03302

WIC3			
	TYPE	EAN	Best. nr.
	WIC3-BLACK	4031026453149	561-03750
	WIC3-BROWN	4031026453156	561-03751
	WIC3-RED	4031026453163	561-03752
	WIC3-ORANGE	4031026453170	561-03753
	WIC3-YELLOW	4031026280592	561-03754
	WIC3-GREEN	4031026453187	561-03755
	WIC3-BLUE	4031026453194	561-03756
	WIC3-VIOLET	4031026453200	561-03757
	WIC3-GREY	4031026453217	561-03758
	WIC3-WHITE	4031026453224	561-03759



For godkendelser se tillægsinformation bagerst i kataloget.