



## Termo print farvebånd

### Varmekrymp og TipTags


TTDTHOUT farvebånd er fremstillet af en speciel voks blanding. Dette gør den holdbar overfor høje temperaturer, ridser samt kemikalier. Thermor transfer print teknologien er baseret på en opvarmning af små "dots" i printhovedet. Denne opvarmning overfører blækket præcist fra farvebåndet og til overfladen på printmaterialet.

### Egenskaber og fordele

- Thermor transfer farvebånd til at opnå den højeste printkvalitet.
- Farvebåndene er specielt designet til at maksimere printkvaliteten på det anbefalede labelmateriale.



Farvebånd til Varmekrymplabels og TipTags.

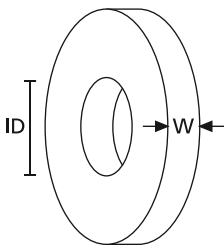

**ID: Standard indvendig kerner diameter er 25,4 mm.**

TYPE	Anbefalet materiale	Farve	B (W)	Rulle	EAN	Bestillingsnr.
TTRW 30MM	TCGT/TULT	Hvid (WH)	30,0	300 m	4031026216799	556-00125
TTRW 60MM	TCGT/TULT	Hvid (WH)	60,0	300 m	5022660631382	556-00137
TT822OUT8 110MM	TCGT/TULT	Sølv (SR)	110,0	300 m	4031026275390	556-00161
TTDTHOUT 40MM	TCGT/TULT/TLFX/TDRT/TIPTAG	Sort (BK)	40,0	300 m	4031026253619	556-00139
TTDTHOUT 60MM	TCGT/TULT/TLFX/TDRT/TIPTAG	Sort (BK)	60,0	300 m	4031026253626	556-00140
TTDTHOUT 100MM	TCGT/TULT/TLFX/TDRT/TIPTAG	Sort (BK)	100,0	300 m	4031026253633	556-00141
TTRHTWH 70mm	THTT/THTT DS/TAGHT	Hvid (WH)	70,0	300 m	4031026339009	556-00209
TTRHTWH 100mm	THTT/THTT DS/TAGHT	Hvid (WH)	100,0	300 m	4031026339023	556-00211
TTRHTBK 70MM	THTT/THTT DS/TAGHT	Sort (BK)	70,0	300 m	4031026476490	556-00204
TTRHTBK 100mm	THTT/THTT DS/TAGHT	Sort (BK)	100,0	300 m	4031026339016	556-00210
TTRC+ 30MM	TIPTAG PU/TCGT/TULT	Sort (BK)	30,0	300 m	4031026193144	556-00114
TTRC+ 60MM	TIPTAG PU/TCGT/TULT	Sort (BK)	60,0	300 m	4031026193151	556-00115
TTRC+ 100MM	TIPTAG PU/TCGT/TULT	Sort (BK)	100,0	300 m	4031026171661	556-00103

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

