



Mærkesystem i rustfri stål


Hellermark SSC

Hellermark SSM

Hellermark mærker anvendes til jernbaner, skibe, offshore, kemisk- og fødevarerindustri til opmærkning af kabler, rør eller andet udstyr i aggressive miljøer.

Egenskaber og fordele

- Rustfri stål fortrykte plader
- Anvendes i barske og hårde miljøer
- Fremstillet af kvalitet 316 rustfrit stål for ideel brug i aggressive miljøer
- Sæt mærkede plader (SSM) ind i holderen (SSC) og luk enderne med tang
- Monter holderen ved at anvende rustfri stål kabelbindere med maks. bredde på 8 mm
- Holderen kan nittes eller skrue monteres ved at anvende de to 3 mm huller i hver ende

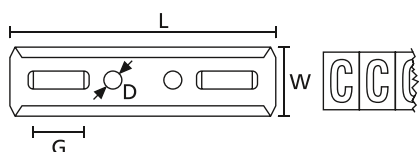

TYPE	Mærke	Enhed	EAN	Bestillingsnr.
SSM	-	200 Stk.	5022660047657	540-01703
	,	200 Stk.	4031026245843	540-01702
	/	200 Stk.	5022660047640	540-01720
	.	200 Stk.	4031026245836	540-01701
	+	200 Stk.	4031026245799	540-01700
	⏏	200 Stk.	5022660579042	540-01730
	0	200 Stk.	5022660128028	540-01600
	1	200 Stk.	5022660047305	540-01610
	2	200 Stk.	5022660047312	540-01620
	3	200 Stk.	5022660047329	540-01630
	4	200 Stk.	5022660047336	540-01640
	5	200 Stk.	5022660047343	540-01650
	6	200 Stk.	5022660047350	540-01660
	7	200 Stk.	5022660047367	540-01670
	8	200 Stk.	5022660047374	540-01680
	9	200 Stk.	5022660047381	540-01690

Der tages forbehold for tekniske ændringer. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig. Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.



Hellermark SSC og SSM.

TYPE	Mærke	Enhed	EAN	Bestillingsnr.
SSM	A	200 Stk.	5022660047398	540-01010
	B	200 Stk.	5022660047404	540-01020
	C	200 Stk.	5022660047411	540-01030
	D	200 Stk.	5022660047428	540-01040
	E	200 Stk.	5022660047435	540-01050
	F	200 Stk.	5022660121777	540-01060
	G	200 Stk.	5022660047442	540-01070
	H	200 Stk.	5022660047459	540-01080
	I	200 Stk.	5022660047466	540-01090
	J	200 Stk.	5022660047473	540-01100
	K	200 Stk.	5022660047480	540-01110
	L	200 Stk.	5022660047497	540-01120
	M	200 Stk.	5022660047503	540-01130
	N	200 Stk.	5022660047510	540-01140
	O	200 Stk.	5022660579035	540-01150
	P	200 Stk.	5022660047527	540-01160
	Q	200 Stk.	5022660047534	540-01170
	R	200 Stk.	5022660047541	540-01180
	S	200 Stk.	5022660047558	540-01190
	T	200 Stk.	5022660047565	540-01200
	U	200 Stk.	5022660047572	540-01210
	V	200 Stk.	5022660047589	540-01220
	W	200 Stk.	5022660047596	540-01230
	X	200 Stk.	5022660047602	540-01240
	Y	200 Stk.	5022660047619	540-01250
	Z	200 Stk.	5022660047626	540-01260

TYPE	B (W)	L (L)	Binderbredde max. (G)	Ø D	Mærker pr. holder	Enhed	EAN	Bestillingsnr.
SSCPP (Plastic)	-	7,0	7,9	3,0	-	100 Stk.	4031026461571	540-02011
SSC46	11,0	46,0	7,9	3,0	5	10 Stk.	5022660047671	540-01046
SSC56	11,0	56,0	7,9	3,0	7	10 Stk.	5022660047688	540-01056
SSC82	11,0	82,0	7,9	3,0	11	10 Stk.	5022660047695	540-01082
SSC106	11,0	106,0	7,9	3,0	15	10 Stk.	4031026246475	540-01106
SSC134	11,0	134,0	7,9	3,0	20	10 Stk.	5022660185090	540-01134
SSC286	11,0	286,0	7,9	3,0	45	10 Stk.	4031026246482	540-01286

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.

Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold. Anden emballage kan også være tilgængelig.