



DIC-23312

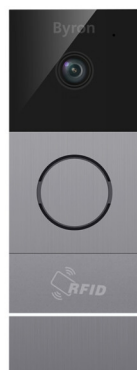

App tilrådighed	Ja
Antal melodier	25
RFID	Ja
Skærmstørrelse	7 "
Kameraopløsning	1280 x 720 (HD)
Kamerasensortype	1/4" CMOS
Kameraets min/maks. driftstemperatur	-10~+50 °C
Optagelsesfunktion	
Optag på	App + Micro SD-kort (ikke inkluderet)
Berøringsfølsom skærm	Ja
Kabelinstallationstype	
Vandret visningsvinkel	90 °
Lydstyrkejustering	Ja
Radiofrekvens	2,4 GHz
Skærmopløsning	1024x600

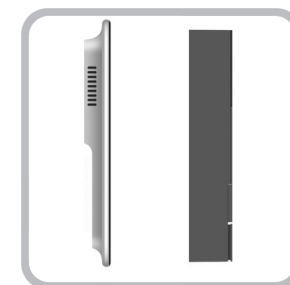

: x x (cm): 26 x 23 x 6.5 | : 8711658439518
(kg): 1.363 | (kg): 0.865

: x x (cm): 30 x 26.5 x 32 | : 8711658439440
(kg): 6.172

:: 4 | : 200 | x: 5 x 10 | / / : 4988 / 10520 / 11788

