


DBY-21134 DB134

Antal melodier	36
Uhindret rækkevidde	100 m
Decibelklassificering	80 dB
Nem isættelse	Ja
Lydstyrkejustering	
Strømforsyning dørklokke	
IP-klassificering	IP44
Radiofrekvens	433 MHz
Valg af melodi	
Antal dørklokker, der skal parres	2
Strømsstiktype	C - CEE 7/16 (flat plug)
Kompatibel	BY32 Kabelforbundet klokke tryk konverter

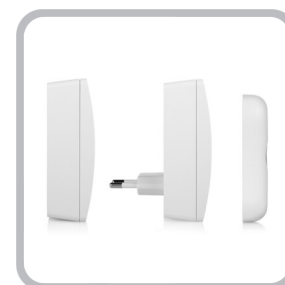

: x x (cm): 15 x 17 x 7.5 | : 8711658448510
(kg): 0.2652 | (kg): 0.1845

: x x (cm): 33 x 37.1 x 48.5 | : 8711658448374
(kg): 8.1165

:: 24 | : 336 | x : 1 x 14 | / / : 10400 / 22400 / 26400

