

# AREXX TEMPLOGGER SENSOREN DATEN

## **TL-3TSN Standard Sensor**

**Reichweite;** 50 meter (100 meter Freifeld)

**Bereich;** -30 bis +80 Grad Celsius,  $\pm 0,5^\circ$  bis  $1^\circ$ .

**Abm (BxLxH in mm);** 58x21x65

## **TSN-33MN MINI Sensor, wasserfest**

**Reichweite;** 25 meter (50 meter Freifeld)

**Bereich;** -30 bis +80 Grad Celsius,  $\pm 0,5^\circ$  bis  $1^\circ$ .

**Abm. ( $\varnothing$ xH in mm);** 33x11

## **TSN-EXT44**

### ***Sensor mit externer Temperatur Fühler***

**Transmitting range;** 90 meter (180 meter Freifeld)

**Measurement range;** -30 to +80 Grad Celsius,  $\pm 0,5^\circ$  bis  $1^\circ$ .

**Abm. (BxLxH in mm);** 58x21x65

**Kabel Lange;** 75 cm

## **TSN-50E Sensor größere Reichweite**

**Reichweite;** 90 meter (180 meter Freifeld)

**Bereich;** -30 bis +80 Grad Celsius,  $\pm 0,5^\circ$  bis  $1^\circ$ .

**Size (BxLxH in mm);** 58x21x65

## **TSN-TH70E Sensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit.**

**Reichweite;** 90 meter (180 meter Freifeld)

**Bereich;** -40 bis +120 Grad Celsius,  $\pm 0,5^\circ$ .

Relative Feuchte 0 bis 100% RH,  $\pm 4.5$  % RH

**Abm. (BxLxH in mm);** 58x21x65

## **TSN-CO<sub>2</sub> ind**

### **Sensor CO<sub>2</sub> Indikator**

**Reichweite;** 50 meter (100 meter Freifeld)



**Bereich;** 400 ppm to 90% CO<sub>2</sub>  $\pm 10$  %

**Kondition;** 10 - 30 Grad Celsius und 15- bis 80% RH Feuchte

**Abm. (BxLxH in mm);** 58x21x65

# Sensoren

Für drahtloses  
USB Multi-Logging  
System TL-500

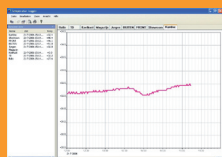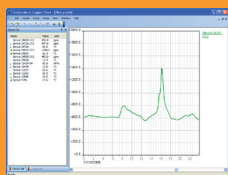

## TL-3TSN

### Standard Sensor

Reichweite  
Bereich  
Spannungsversorgung  
Abmessung (WxTxH)

50 m. (Freifeld: 100 m.)  
-30 bis +80 Grad Celsius,  $\pm 0,5^\circ$  bis  $1^\circ$   
2 St. Micro-Batterien (AAA)  
58x21x65 mm



## TSN-50E

### Größere Reichweite

Reichweite  
Bereich  
Spannungsversorgung  
Abmessung (WxTxH)

90 m. (Freifeld: 180 m.)  
-30 bis +80 Grad Celsius,  $\pm 0,5^\circ$  bis  $1^\circ$   
2 St. Micro-Batterien (AAA)  
58x21x65 mm



## TSN-TH70E

### Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Reichweite  
Bereich  
Spannungsversorgung  
Abmessung (WxTxH)

90 m. (Freifeld: 180 m.)  
-40 bis +120 Grad Celsius,  $\pm 0,5^\circ$ .  
Relative Feuchte 0 bis 100% RH,  $\pm 4.5$  % RH  
2 St. Micro-Batterien (AAA)  
58x21x65 mm



## TSN-EXT44

### Externer Temperaturfühler

Reichweite  
Bereich  
Spannungsversorgung  
Abmessung (WxTxH)  
Kabellänge

90 m. (Freifeld: 180 m.)  
-30 bis +80 Grad Celsius,  $\pm 0,5^\circ$  bis  $1^\circ$   
2 St. Micro-Batterien (AAA)  
58x21x65 mm  
750 mm



## TSN-33MN

### MINI Sensor, wasserfest

Reichweite  
Bereich  
Spannungsversorgung  
Abmessung ( $\varnothing$ xH)

25 m. (Freifeld: 50 m.)  
-30 bis +80 Grad Celsius,  $\pm 0,5^\circ$  bis  $1^\circ$   
1 St. Lithium-Knopfzelle CR2020 oder CR2032  
33x11 mm