

AREXX TEMPLOGGER SENSOREN DATEN

TL-3TSN Standard Sensor

Reichweite; 50 meter (100 meter Freifeld)

Bereich; -30 bis +80 Grad Celsius, $\pm 0,5^\circ$ bis 1° .

Abm (BxLxH in mm); 58x21x65

TSN-33MN MINI Sensor, wasserfest

Reichweite; 25 meter (50 meter Freifeld)

Bereich; -30 bis +80 Grad Celsius, $\pm 0,5^\circ$ bis 1° .

Abm. (\varnothing xH in mm); 33x11

TSN-EXT44

Sensor mit externer Temperatur Fühler

Transmitting range; 90 meter (180 meter Freifeld)

Measurement range; -30 to +80 Grad Celsius, $\pm 0,5^\circ$ bis 1° .

Abm. (BxLxH in mm); 58x21x65

Kabel Lange; 75 cm

TSN-50E Sensor größere Reichweite

Reichweite; 90 meter (180 meter Freifeld)

Bereich; -30 bis +80 Grad Celsius, $\pm 0,5^\circ$ bis 1° .

Size (BxLxH in mm); 58x21x65

TSN-TH70E Sensor Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Reichweite; 90 meter (180 meter Freifeld)

Bereich; -40 bis +120 Grad Celsius, $\pm 0,5^\circ$.

Relative Feuchte 0 bis 100% RH, ± 4.5 % RH

Abm. (BxLxH in mm); 58x21x65

TSN-CO₂ ind Sensor CO₂ Indikator

Reichweite; 50 meter (100 meter Freifeld)



Bereich; 400 ppm to 90% CO₂ ± 10 %

Kondition; 10 - 30 Grad Celsius und 15- bis 80% RH Feuchte

Abm. (BxLxH in mm); 58x21x65

Sensoren

Für drahtloses
USB Multi-Logging
System TL-500

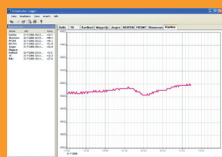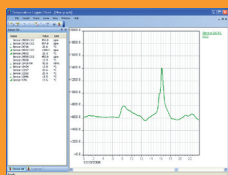

TL-3TSN

Standard Sensor

Reichweite **50 m. (Freifeld: 100 m.)**
 Bereich **-30 bis +80 Grad Celsius, $\pm 0,5^\circ$ bis 1°**
 Spannungsversorgung **2 St. Micro-Batterien (AAA)**
 Abmessung (WxTxH) **58x21x65 mm**



TSN-50E

Größere Reichweite

Reichweite **90 m. (Freifeld: 180 m.)**
 Bereich **-30 bis +80 Grad Celsius, $\pm 0,5^\circ$ bis 1°**
 Spannungsversorgung **2 St. Micro-Batterien (AAA)**
 Abmessung (WxTxH) **58x21x65 mm**



TSN-TH70E

Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Reichweite **90 m. (Freifeld: 180 m.)**
 Bereich **-40 bis +120 Grad Celsius, $\pm 0,5^\circ$.
 Relative Feuchte **0 bis 100% RH, ± 4.5 % RH**
 Spannungsversorgung **2 St. Micro-Batterien (AAA)**
 Abmessung (WxTxH) **58x21x65 mm****



TSN-EXT44

Externer Temperaturfühler

Reichweite **90 m. (Freifeld: 180 m.)**
 Bereich **-30 bis +80 Grad Celsius, $\pm 0,5^\circ$ bis 1°**
 Spannungsversorgung **2 St. Micro-Batterien (AAA)**
 Abmessung (WxTxH) **58x21x65 mm**
 Kabellänge **750 mm**



TSN-33MN

MINI Sensor, wasserfest

Reichweite **25 m. (Freifeld: 50 m.)**
 Bereich **-30 bis +80 Grad Celsius, $\pm 0,5^\circ$ bis 1°**
 Spannungsversorgung **1 St. Lithium-Knopfzelle CR2020 oder CR2032**
 Abmessung (\varnothing xH) **33x11 mm**