

# Infrarot-Thermometer




## TFI 54



### Technische Daten

Typ	TFI 54
Messbereich	-60 °C ... +550 °C
Genauigkeit	±2 °C oder 2 % (der größere Wert gilt)
Auflösung	±1,5 °C
Arbeitstemperatur	0 °C ... +50 °C
Ansprechzeit	1 Sek.
Emissionsgrad	0,95 voreingestellt (0,1 ... 1,0 möglich)
Optik	12:1
Batterie	2xAAA
Batterielebensdauer	14 Std. bei Dauergebrauch
Gehäusematerial	gummiertes Gehäuse
Abmessungen (L x B x H)	144 x 117 x 43 mm
Gewicht	180 g (mit Batterien)
Schutzklasse	IP 54
Zertifikat	Werkskalibrierzertifikat

TFI 54

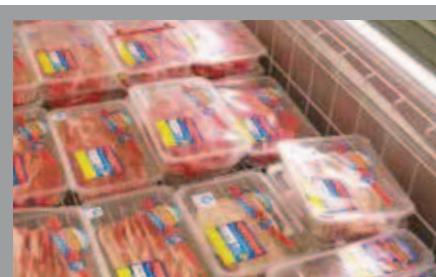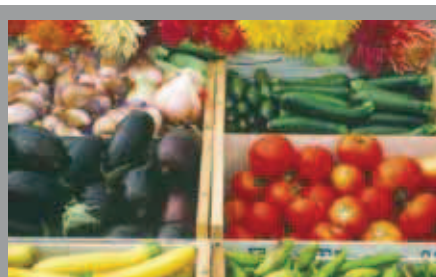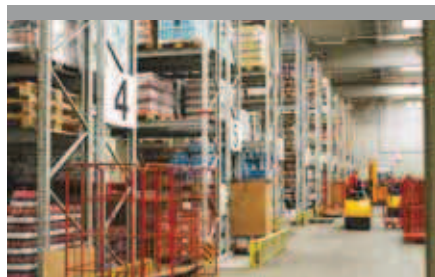

### Anwendungen

- Berührungslose Temperaturmessung mit Infrarot
- Warenannahme
- Küche
- Essensausgabe
- Gefrierhäuser

### Eigenschaften

- Schnelle Messung
- Laserpointer
- wasserfest
- Optik D:S = 12:1
- Wechselbare Batterie
- Werkskalibrierzertifikat
- Robuste Bauform zum Einsatz in Lagerhäusern

Bezeichnung	Typ	Artikel-Nr.	Preis
Infrarot-Thermometer inkl. Werkskalibrierzertifikat	TFI 54	1340-1754	69 €

### Bemerkung

Neugeräte ab dem 2. Quartal 2012 erhältlich