


DIN 431

Rohrmuttern mit Rohrgewinde
nach ISO 228-1

Form B = mit einseitiger Gewindeansenkung

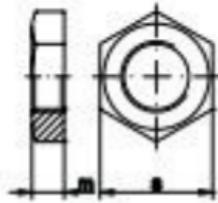

Maße	G 1/8	G 1/4	G 3/8	G	G
$m_{\max.}$	6,48	6,48	7,58	5,58	9,58
$s_{\max.}$	18	21	27	34	36

Maße	G 1	G 1	G 1	G 1	G 2
$m_{\max.}$	10,58	11,7	12,7	13,7	13,7
$s_{\max.}$	46	55	60	70	75