


Maße für Scheiben und Ringe



Sonderformen

DIN 443

Verschlussdeckel zum Eindrücken

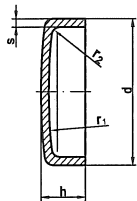

d = Nennmaß

Maße	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28
h	3	3	4	5	5	6	6	7	8	9
r ₁	20	25	30	35	40	45	50	55	60	70
r ₂	1	1	1	1	1	1	1	1,6	1,6	1,6
s	0,75	0,75	1	1	1	1	1	1,6	1,6	1,6

Maße	30	32	36	38	40	42	45	50	56
h	9	10	11	12	12	13	14	15	17
r ₁	75	80	90	95	100	105	110	125	140
r ₂	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	2,5
s	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6	2

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: 81