
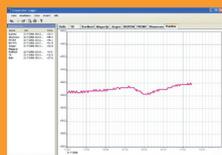


Sensoren

Für drahtloses
USB Multi-Logging
System TL-500

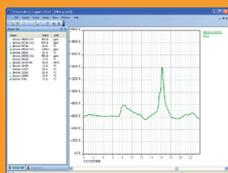

TL-3TSN

Standard Sensor

Reichweite
Bereich
Spannungsversorgung
Abmessung (WxTxH)

50 m. (Freifeld: 100 m.)
-30 bis +80 Grad Celsius, $\pm 0,5^\circ$ bis 1°
2 St. Micro-Batterien (AAA)
58x21x65 mm



TSN-50E

Größere Reichweite

Reichweite
Bereich
Spannungsversorgung
Abmessung (WxTxH)

90 m. (Freifeld: 180 m.)
-30 bis +80 Grad Celsius, $\pm 0,5^\circ$ bis 1°
2 St. Micro-Batterien (AAA)
58x21x65 mm



TSN-TH70E

Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Reichweite
Bereich
Spannungsversorgung
Abmessung (WxTxH)

90 m. (Freifeld: 180 m.)
-40 bis +120 Grad Celsius, $\pm 0,5^\circ$.
Relative Feuchte 0 bis 100% RH, $\pm 4.5\%$ RH
2 St. Micro-Batterien (AAA)
58x21x65 mm



TSN-EXT44

Externer Temperaturfühler

Reichweite
Bereich
Spannungsversorgung
Abmessung (WxTxH)
Kabellänge

90 m. (Freifeld: 180 m.)
-30 bis +80 Grad Celsius, $\pm 0,5^\circ$ bis 1°
2 St. Micro-Batterien (AAA)
58x21x65 mm
750 mm



TSN-33MN

MINI Sensor, wasserfest

Reichweite
Bereich
Spannungsversorgung
Abmessung (\varnothing xH)

25 m. (Freifeld: 50 m.)
-30 bis +80 Grad Celsius, $\pm 0,5^\circ$ bis 1°
1 St. Lithium-Knopfzelle CR2020 oder CR2032
33x11 mm