


DIN 604

Senkschrauben mit Nase

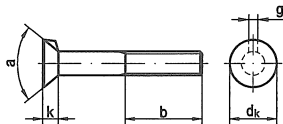

b^1 für $l \leq 125$ mm

b^2 für $l \leq 200$ mm

b^3 für $l > 200$ mm

Maße	M 6	M 8	M 10	M 12	M 16	M 20	M 24
d_k	12,55	16,55	19,65	24,65	32,8	32,8	38,8
k	4	5	5,5	7	9	11,5	13
a	90°	90°	90°	90°	90°	60°	60°
g	2,5	3	3,2	3,6	4,2	5,4	6,6
b_1	18	22	26	30	38	46	54
b_2	24	28	32	36	44	52	60
b_3	–	41	45	49	57	65	73

Verfügbare Abmessungen auf den folgenden Seiten:

Stahl/Stahl mit Oberfläche: 101