


Prüfspitzen

PRUEF 2610 FT

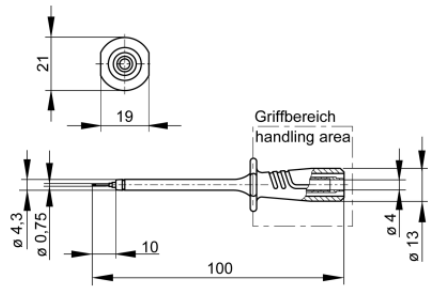

Produkt	PRUEF 2610 FT
Beschreibung	Prüfspitze mit trittfester Isolierhülse und schlanker, federnder Edelstahlspitze. Dadurch konstanter Anpressdruck ohne abzugleiten, selbst in kleinsten Messpunkten. 4 mm Durchmesser Buchsensteckanschluss aus Messing, Zubehör: Spitzenschutz und IC - Abgriff SS 260.
Betriebsanleitung	BA463
Artikel-Nr. / *Farbe	9723181xx  00 schwarz  01 rot
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederte 4 mm Buchse
Bemessungsspannung	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT II
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	1 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing
Gehäusematerial	PP
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022