


Bedienungsanleitung

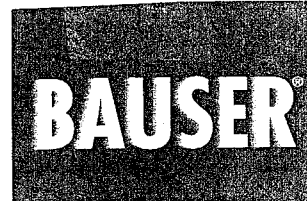

BAUSER - Elektronische Zeit- und Impulszähler (Typenreihe 3800)

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Achten Sie auf die Einhaltung der im folgenden beschriebenen Einbau- und Betriebsbedingungen, da Sie andernfalls evtl. Haftungsansprüche verlieren.

Funktion:

Elektronische Zeitähler dienen zur Erfassung von Betriebszeiten. Impulszähler dienen zur Erfassung von Einschalthäufigkeiten oder Impulsen.
Die elektronischen Zähler existieren auch als Twinzähler-Variante. Hier läuft ein zweiter Zähler im Hintergrund mit, der nur bei jedem Einschalten für 10sec. angezeigt wird. Diese Zähler sind auch mit Nullstellung erhältlich (mit Taste oder elektrisch rückstellbar).
Das Display ist nur bei Spannungsversorgung aktiv.

Einbau:


Der Ein- und Ausbau erfolgt mit Hilfe der beigefügten Spannklemme. Der Einbau und Anschluß muß von einem autorisierten Fachmann durchgeführt werden. Die einschlägigen Bestimmungen sind einzuhalten. Besondere Vorsicht bei den Zählern für 230VAC!

Elektrischer Anschluß:

Typenschild beachten!

Die elektrischen Anschlüsse sind als Flachsteckkontakte (6,3mm) oder als Klemmanschluß ausgeführt.
Versorgungsspannungsvarianten: 12-24VDC, 115-240VAC 50/60Hz

Anschlußbild für elektronische Zähler:

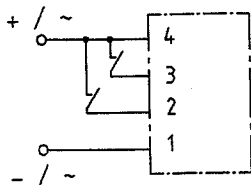

- Pin 4: DC "+" oder AC
- Pin 3: Reset
- Pin 2: Count
- Pin 1: DC "-" oder AC