


Klemmprüfspitzen

KLEPS 2800

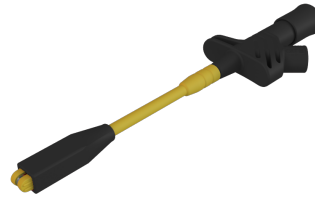

Produkt	KLEPS 2800
Beschreibung	Sicherheits-Klemmprüfspitze mit weit öffnenden isolierten Greifklauen zum Kontaktieren von großen Messpunkten und Leitungen mit großen Querschnitten. 4 mm Buchsensteckanschluss aus Messing. Steckbar mit Sicherheits-Messleitungen.
Betriebsanleitung	BA458
Artikel-Nr. / *Farbe	● 00 schwarz ● 01 rot
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederte 4 mm Buchse
Bemessungsspannung	AC/DC 1000 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT III
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	20 A
Werkstoff-Kontaktstift	Federstahl
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing
Gehäusematerial	PBT
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB
Klemmart	Greifklauen, vernickelt

Klemmbereich	10 mm
--------------	-------

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022