


## Bedienungsanleitung

Mantelthermoelement  
K625C0150-30

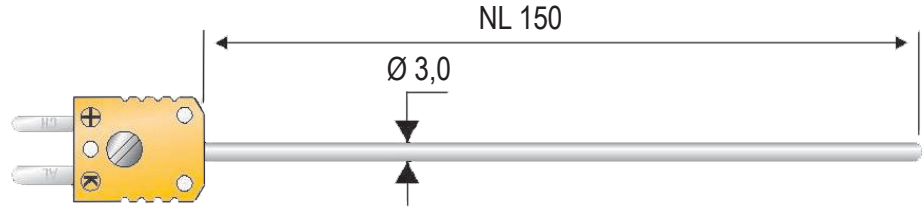

1. Mantelthermoelement NiCr-Ni, Typ K, mit Miniaturstecker (gelb oder grün) am Messgerät in die dafür vorgesehene Buchse einstecken.
2. Messwert am eingeschalteten Messgerät ablesen.
3. Messbereich des Mantelthermoelements -200°C bis +1100°C


**B+B Thermo-Technik GmbH**

Heinrich-Hertz-Straße 4, D-78166 Donaueschingen  
Tel. +49 771 83160, Fax +49 771 831650  
info@bubthermo.de, www.bubthermo.de

## Operating Instruction

Mineral Insulated Thermocouple  
K625C0150-30

**B+B Thermo-Technik GmbH**  
Heinrich-Hertz-Straße 4, D-78166 Donaueschingen  
Phone +49 771 83160, Fax +49 771 831650  
info@bubthermo.de, www.bubthermo.com

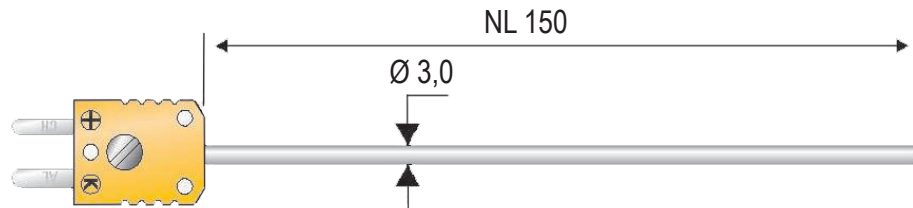

1. Plug in the Mineral Insulated Thermocouple NiCr-Ni, Type K with Miniature Plug (yellow or green) into the destined socket at the measurement device.
2. Read out the measured value of the measurement device.
3. Measuring range of Mineral Insulated Thermocouple -200°C...+1100°C (-328°F...+2012°F)