


## Bedienungsanleitung


Aufschraubfühler  
0625 1446-07

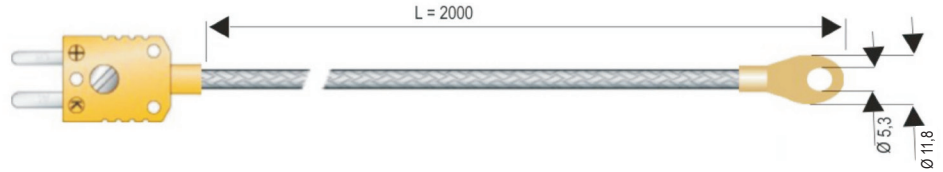

1. Aufschraubfühler mit Miniaturstecker NiCr-Ni, Typ K (gelb oder grün) am Messgerät in die dafür vorgesehene Buchse einstecken.
2. Kabelschuh auf Oberfläche aufschrauben.
3. Messwert am eingeschalteten Messgerät ablesen.
4. Messbereich des Aufschraubfühler -50°C bis +400°C

## Operating Instruction

Screw on Probe  
0625 1446-07

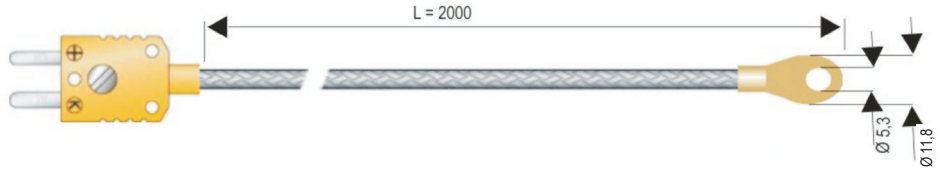

1. Plug in the Screw on Probe with Miniature Plug NiCr-Ni, Type K (yellow or green) into the destined socket at the measurement device.
2. Apply eyelet to measuring objekt.
3. Read out the measured value of the measurement device.
4. Measuring range of Screw on Probe  $-50^{\circ}\text{C} \dots +400^{\circ}\text{C}$   
( $-58^{\circ}\text{F} \dots +752^{\circ}\text{F}$ )