


Abgreifklemmen

AGF 30

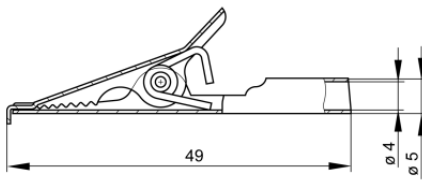

Produkt	AGF 30
Beschreibung	Abgreifklemme aus Edelstahl. Durch spezielle Bauform lassen sich feinste und starke Drähte klemmen (max. 10 mm). Anschlussart: 4 mm Buchse Wie AGF 20, jedoch aus Edelstahl. Kontaktteil, Feder rost- und säurebeständig, sowie unmagnetisch.
Betriebsanleitung	BA420
Artikelnummer	930122000
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederte 4 mm Buchse
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽²⁾
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	4 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Edelstahl
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +100 °C
Klemmbereich	10 mm

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽²⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022

4 mm System