

# BETRIEBSSTUNDENZÄHLER

müller Bx 70.x9 - paladin 31x 2x0



## Übersicht

- Für Verteiler-Einbau
- Einbaumaß 45 x 35 mm
- Mit (Typen Bx 70.89) / ohne (Typen Bx 70.29) Klemmenabdeckung
- Schraubklemmen (Aufzugsklemmen)
- Anschlüsse fingersicher
- Mit Laufanzeige (LED blinkend)
- Für 50 und 60 Hz eine Ausführung


## Spannungsvarianten

- siehe technische Daten

## Bestellnummern

■ müller	■ paladin	
BW 70.29	311 270	AC ohne Klemmenabdeckung
BG 70.29	312 270	DC ohne Klemmenabdeckung
BW 70.89	311 280	AC mit Klemmenabdeckung
BG 70.89	312 280	DC mit Klemmenabdeckung

## Zubehör

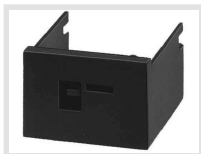

Klemmenabdeckung für Bx 70.29

# BETRIEBSSTUNDENZÄHLER

müller Bx 70.x9 - paladin 31x 2x0

## Bestellinformationen

	Spannung	EAN	Art. Nr.
<b>BW 70.29</b>	230 V 50-60 Hz	4022709209023	20902
<b>BW 70.29</b>	24 V 50-60 Hz	4022709209276	20927
<b>BG 70.29</b>	12-48 V DC	4022709201423	20142
<b>BW 70.89</b>	230 V 50-60 Hz	4022709209443	20944
<b>BG 70.89</b>	12-48 V DC	4022709201621	20162
<b>311 270</b>	230 V 50-60 Hz	4022709209054	20905
<b>312 270</b>	12-48 V DC	4022709201454	20145
<b>311 280</b>	230 V 50-60 Hz	4022709000682	00068
<b>312 280</b>	12-48 V DC	4022709000637	00063

Weitere Spannungsvarianten auf Anfrage

## Technische Daten BW 70.x9 / 311 2x0 Wechselstrom

Spannungstoleranz	±15%
Leistungsaufnahme (Wirkleistung)	0,26 W
Zählkapazität	99.999 Std.
Ablesegenauigkeit	0,1 Std.
Ziffernhöhe	4,4 mm
Zifferfarbe	weiß, Dezimalen rot
Laufanzeige	LED blinkend
Zulässige Umgebungstemperatur	-15...+50 °C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Montage	35 mm DIN-Schiene
Anschlussart	Schraubklemmen
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 50 nach DIN EN 60529
Schutzklasse	II bei bestimmungsgemäßer Montage

## Technische Daten BG 70.x9 / 312 2x0 Gleichstrom

Spannungstoleranz	±10%
Leistungsaufnahme (Wirkleistung)	ca. 20 mW bei 12 V DC
Zählkapazität	99.999 Std.
Ablesegenauigkeit	0,1 Std.
Ziffernhöhe	4,4 mm
Zifferfarbe	weiß, Dezimalen rot
Laufanzeige	LED blinkend
Zulässige Umgebungstemperatur	-10°...+50°C
Gehäuse	selbstverlöschendes Thermoplast
Montage	35 mm DIN-Schiene
Anschlussart	Schraubklemmen
Schutzart (DIN EN 60529)	IP 50 nach DIN EN 60529
Schutzklasse	III (bis 48 V DC)

Rights to technical amendments reserved / Technische Änderungen vorbehalten  
Droits de modifications techniques réservés / Suscettibile di errori e modifiche

