


SAUTER AC 12

Universal-2-Backen-Klemme für Zug- und Reißtests

KERN

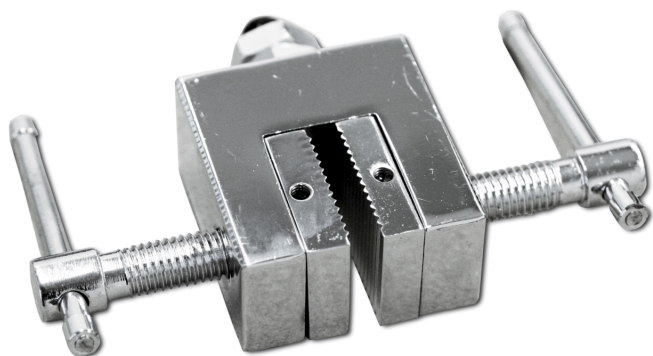

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Klemme
Produktgruppe	Schraubspannklemme

Bauform

Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	110×80×25 mm
Material	Stahl
Material Gehäuse	Metall
Montage - Kraftausleitung	Außengewinde M10
Maximale Klemmbreite	25 mm
Maximale Spannweite	5 mm
Zug-/Druckkraft [Max]	5 kN

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×100×10 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	1,00 kg
Bruttogewicht ca.	1,00 kg
Versandgewicht	0,98 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761122352
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration