


SAUTER AC 14

Standard-Schraubspannklemme für Zug- und Reißtests

KERN

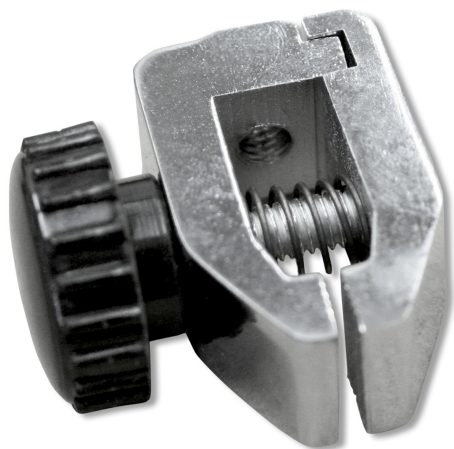

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	Sauter
Produktkategorie	Klemme
Produktgruppe	Schraubspannklemme

Bauform

Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	40×36×16 mm
Material	Stahl
Material Gehäuse	Metall
Montage - Kraftausleitung	Gewindebohrung M6
Maximale Klemmbreite	16 mm
Maximale Spannweite	4 mm
Zug-/Druckkraft [Max]	500 N

Umgebungsbedingungen

Lagertemperatur [Min]	-10 °C
Lagertemperatur [Max]	40 °C

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×100×10 mm
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,20 kg
Bruttogewicht ca.	0,25 kg
Versandgewicht	0,21 kg

Produktinformationen

GTIN/EAN-Nummer	4045761122376
REACH-Einstufung	keine Stoffe über der zulässigen Konzentration