


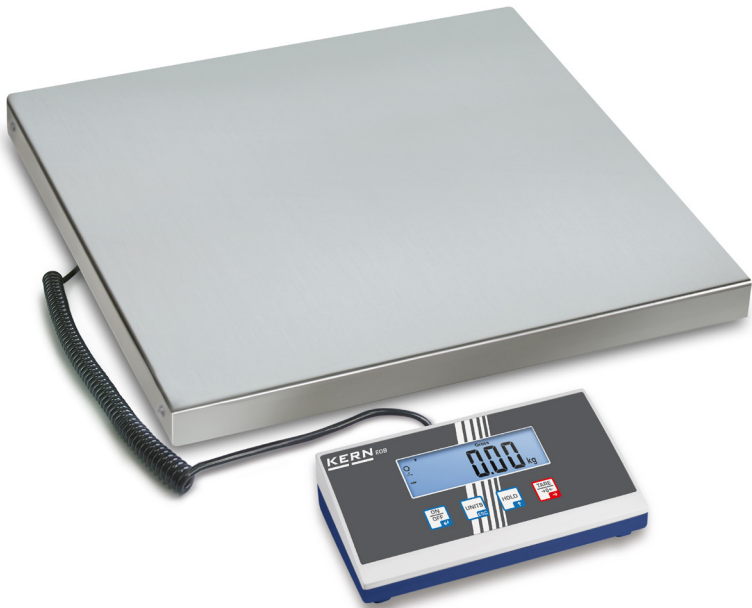

Entdecken Sie weitere Details und
passendes Zubehör online!

Allround-Paketwaage mit robuster Edelstahlwägeplatte –
auch mit XL-Plattform und großen Wägebereichen

Merkmale

- Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert
- Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung
- Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts serienmäßig
- Hold-Funktion: bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten
- Universal-Netzadapter extern im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- Abmessungen Wägeplattform, Edelstahl
 - A** B×T×H 315×305×57 mm
 - B** B×T×H 550×550×58 mm, groß abgebildet
 - C** B×T×H 950×500×58 mm
- Abmessungen Auswertegerät B×T×H 235×114×51 mm
- Batteriebetrieb möglich, 4×1.5 V AA, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 60 h
- Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 5 °C/35 °C

STANDARD



OPTION



Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit	Reproduzierbarkeit	Linearität	Kabellänge (Spiralkabel)	Nettogewicht	Wägeplatte	Optionen
								Kalibrierschein DAkKS-akkr. KERN
	[Max] kg	[d] g	g	g	ca. m	ca. kg		
KERN								
EOB 15K5	15	5	5	± 10	1,8	3,8	A	963-128
EOB 35K10	35	10	10	± 20	1,8	3,8	A	963-128
EOB 60K20	60	20	20	± 40	1,8	3,8	A	963-129
EOB 60K20L	60	20	20	± 40	2,7	13	B	963-129
EOB 150K50	150	50	50	± 100	1,8	3,8	A	963-129
EOB 150K50L	150	50	50	± 100	2,7	13	B	963-129
EOB 150K50XL	150	50	50	± 100	2,7	17	C	963-129
EOB 300K100A	300	100	100	± 200	1,8	3,8	A	963-129
EOB 300K100L	300	100	100	± 200	2,7	13	B	963-129
EOB 300K100XL	300	100	100	± 200	2,7	17	C	963-129