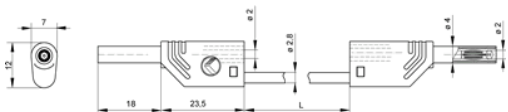


Datenblatt für MVL S WS 100/1 AU
Artikelnummer: 975696700


Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 975 696-700
Beschreibung:	Berührungssichere Messleitung nach IEC 61010, beiderseitig Sicherheitsstecker mit 2 mm Durchmesser und Weitersteckmöglichkeit. Kontaktfeder Kupfer-Beryllium vergoldet. Hochflexible, doppelt isolierte Litzenleitung, Griffhülse und Leitung trittfest. Eingearbeiteter Farbindikator zur Erkennung von Schäden an der Isolation.
Typ:	MVL S WS 100/1 Au schwarz/black
System:	2 mm Sicherheitssystem
Bestellnummer:	975 696-700
Farbe:	
weitere Farbvarianten:	
Technische Daten	
Messkategorie:	CATIII
Norm:	IEC 61010
Stiftdurchmesser:	2 mm
Kontaktart:	gefederter Stift
Anschlussart:	Stift 2 mm Durchmesser
Leitungstyp:	LEH-XY
Leitungsspezifikation:	hochflexible Schlauchleitung
Litzenaufbau:	259 x 0,07
Bemessungsspannung:	AC/DC 1000 V
Bemessungsstrom:	10 A
Durchgangswiderstand:	20 mOhm
Leitungslänge:	100 cm
Leitungsquerschnitt:	1 mm ²
Leitungsmaterial:	PVC
Leitungsfarbe:	schwarz
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Kupfer-Beryllium
Kontaktflächenmaterial:	vergoldet
Gehäusematerial:	PA 6.6
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-15 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	UL 94 V-2

Leitung:	UL 94 HB
Zeichnung	
	 <p>The drawing shows three views of a cable connector. The leftmost view is a top-down view of the circular connector head, with a diameter of 7 and a height of 12. The middle view is a side view of the connector, showing a length of 18 and a distance of 23.5 from the end of the cable to the center of the connector head. It also shows a diameter of 0.2 for a small feature and a diameter of 0.28 for the main body. The rightmost view is a detailed view of the connector's internal or external profile, showing a diameter of 0.4 and a height of 0.2.</p>