

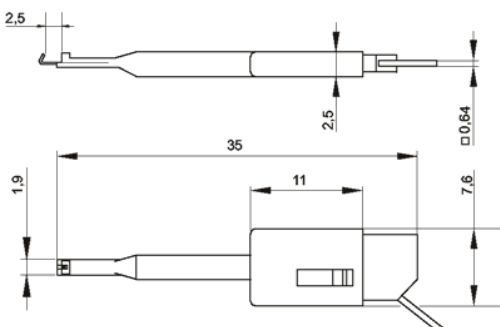


Datenblatt für KLEPS 064 PCH
Artikelnummer: 974201100


| | |
|------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung: | Bestellnummer: 974 201-100 |
| Beschreibung: | Das geringe Gewicht und die kompakte Bauform erlauben den Einsatz an sehr kleinen Bauelementen (Pins und Drähte bis 1 mm Durchmesser). Steckbar mit MKL(m)- und MAL(m)- Messleitungen |
| Typ: | KLEPS 064 PCH |
| System: | 0,64 mm System |
| Bestellnummer: | 974 201-100 |
| Klemmbereich: | 1,5 mm |
| Klemmart: | Kontakthaken |
| Farbe: |  |
| weitere Farbvarianten: |  |
| Technische Daten | |
| Stiftdurchmesser: | 0.64 mm |
| Kontaktart: | ungefederter Stift 0,64 mm |
| Anschlussart: | 1 x Stift 0,64 mm Durchmesser, vergoldet |
| Bemessungsspannung: | DC 60 V |
| Leitungsfarbe: | schwarz |
| Werkstoff | |
| Kontaktmaterial: | Kupfer-Beryllium |
| Kontaktoberflächenmaterial: | vergoldet |
| Umgebungsbedingungen | |
| Temperaturbereich: | 0 °C bis +70 °C |
| Zeichnung | |
| |  |