


Abgreifklemmen

MA 1

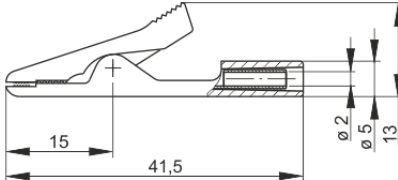

Produkt	MA 1
Beschreibung	Miniatur - Abgreifklemme mit hochfester Isolierung und Klemmen aus Messing/Bronze vernickelt. Der flache Teil der Klemmbacken (Feindrahtfläche) ermöglicht ein kontaktsicheres anklemmen von dünnen Drähten. Ein klemmen von Flachteilen (Lötösen) und Drähten mit max. 4 mm Durchmesser ist möglich.
Betriebsanleitung	BA210
Artikel-Nr. / *Farbe	9303178xx ● 00 schwarz ● 01 rot ● 02 blau ● 03 gelb ● 04 grün ● 06 grau ● 07 weiß Ni
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	2 mm Buchse
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽²⁾
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	8 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Bronze, vernickelt
Gehäusematerial	PP
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +100 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB
Klemmbereich	4 mm

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽²⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind
Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022