


Abgreifklemmen

AK 2 B

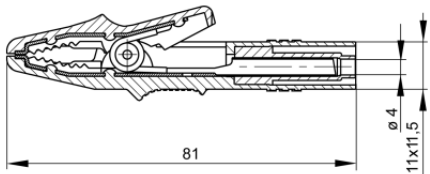

Produkt	AK 2 B
Beschreibung	Berührungsgeschützte, hochfeste Abgreifklemme. Klemmbereich bis 9,5 mm Bolzendurchmesser. Der flache Teil der Klemmbacken ermöglicht ein kontaktsicheres anklemmen von dünnen Drähten. 4 mm Durchmesser Buchsensteckanschluss aus Messing.
Betriebsanleitung	BA465
Artikel-Nr. / *Farbe	9324351xx  00 schwarz  01 rot
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederte 4 mm Buchse
Bemessungsspannung	AC/DC 300 V
Messkategorie lt. IEC61010	CAT II
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	25 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PP
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +80 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB
Klemmbereich	9,5 mm

⁽¹⁾Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen
 Stand : 13. November 2025 17:59