


Prüfspitzen

PRUEF 1

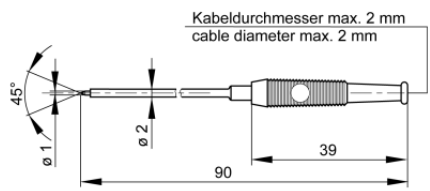

Produkt	PRUEF 1
Beschreibung	Miniatur-Prüfspitze zum Abtasten kleinster Messpunkte. Trittsteife Griffhülse, abschraubbar. Die nichtrostende Stahlspitze durchstößt leicht Isolier- und Oxidschichten. Lötanschluss bis 0,5 mm ²
Betriebsanleitung	BA209
Artikel-Nr. / *Farbe	9313761xx  00 schwarz  01 rot Ni
Zeichnung	
	 Kabeldurchmesser max. 2 mm cable diameter max. 2 mm
Technische Daten	
Anschluss	Lötanschluss
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽²⁾
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	1 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing, vernickelt
Gehäusematerial	PVC-P
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +60 °C

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽²⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022

2 mm System