

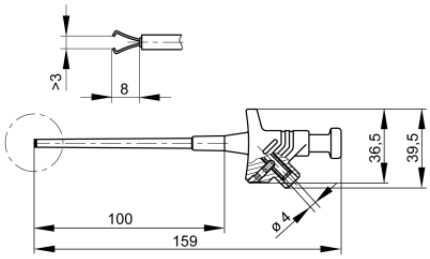


Klemmprüfspitzen

KLEPS 30



Produkt	KLEPS 30
Beschreibung	Klemmprüfspitze mit drehbarer Greifzange und flexiblem Schaft. Durch die spezielle Form der Greifzange können Stifte und Drähte bis max. 4mm Durchmesser angeklemt werden. 4mm Buchsensteckanschluss aus Messing mit Seitenschraube, Greifzange zusätzlich verzinkt
Betriebsanleitung	BA408
Artikel-Nr. / *Farbe	9301131xx <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  00 schwarz </div> <div style="text-align: center;">  01 rot </div> </div>
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	4 mm Buchse (ungefedert) Schraubanschluss
Bemessungsspannung ⁽¹⁾	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽³⁾
Bemessungsstrom ⁽¹⁾ (Derating Kurve beachten)	4 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽²⁾	-25 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-0
Klemmart	drehbare Greifzange, verzinkt

4 mm System

Klemmbereich	4 mm
Norm	IEC 61010

⁽¹⁾ Bei normalen Umgebungsbedingungen -5°C bis +40°C

⁽²⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽³⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 22.07.2021