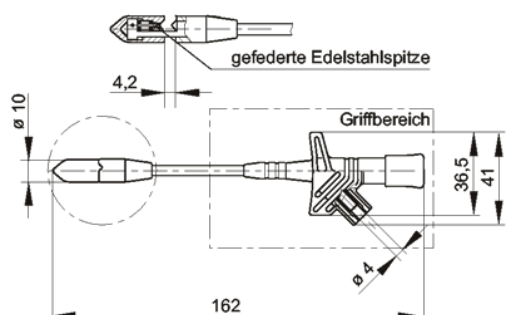


Datenblatt für KLEPS 2700
Artikelnummer: 972307100


Produktbeschreibung:	Bestellnummer: 972 307-100
Beschreibung:	Sicherheits-Klemmprüfspitze mit zweigeteilter Prüfklemme. Die gefederte Edelstahlspitze kann isolierte Leitungen von 0,25 mm ² bis 1,5 mm ² (3,5 mm Durchmesser) kontaktieren ohne abzuisolieren. 4 mm Durchmesser Buchsensteckanschluss aus Messing.
Typ:	KLEPS 2700 schwarz/black
System:	4 mm Sicherheitssystem
Bestellnummer:	972 307-100
Klemmbereich:	1,5 mm ²
Klemmart:	Edelstahlspitze
Farbe:	●
weitere Farbvarianten:	● ●
Technische Daten	
Messkategorie:	CAT III
Norm:	DIN EN 61010-031
Anschlussart:	4 mm Buchse
Bemessungsspannung:	AC/DC 1000 V
Bemessungsstrom:	10 A
Durchgangswiderstand:	100 mOhm
Werkstoff	
Kontaktmaterial:	Edelstahlnadel
Kontaktflächenmaterial:	vernickelt
Gehäusematerial:	PBT
Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich:	-25 °C bis +80 °C
Brennbarkeitsklasse	
Gehäuse:	94 HB
Zeichnung	
 <p>gefederte Edelstahlspitze</p> <p>Griffbereich</p> <p>4,2</p> <p>Ø 10</p> <p>Ø 4</p> <p>36,5</p> <p>41</p> <p>162</p>	