


Prüfspitzen

PRUEF 2

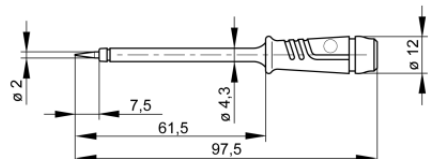

Produkt	PRUEF 2
Beschreibung	Prüfspitze mit trittfester Isolierhülle und schlanker vernickelter Edelstahlspitze. Spitze zum Durchstoßen von Isolier- und Oxidschichten. 4mm Buchsenanschluss. Steckbar mit Sicherheits - Messleitungen. Zubehör: Spitzenschutz und IC - Abgriff SS 260
Betriebsanleitung	BA419
Artikel-Nr. / *Farbe	9733681xx  00 schwarz  01 rot
Zeichnung	
	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederte 4 mm Buchse
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽²⁾
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	1 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing
Gehäusematerial	PP
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-20 °C bis +80 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	HB

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽²⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind

Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022

4 mm System