


Klemmprüfspitzen

KLEPS 250

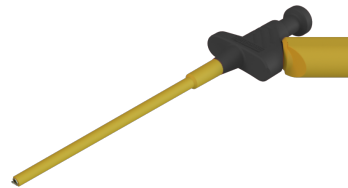

Produkt	KLEPS 250
Beschreibung	Berührungsgeschützte Klemmprüfspitze mit drehbarer Greifzange und biegsamen Schaft. Mit der Greifzange können Stifte und Drähte bis max. 4 mm Durchmesser angeklemt werden. Berührungsgeschützter 4 mm Durchmesser-Buchsensteckanschluss aus Messing. Steckbar mit MLN und MLB Messleitungen.
Betriebsanleitung	BA408
Artikel-Nr. / *Farbe	● 00 schwarz ● 01 rot
Zeichnung	
Technische Daten	
Anschluss	ungefederte 4 mm Buchse
Bemessungsspannung	30 VAC / 60 VDC
Messkategorie lt. IEC61010	O ⁽²⁾
Bemessungsstrom (Derating Kurve beachten)	4 A
Werkstoff-Kontaktbuchse	Messing
Gehäusematerial	PA
Temperaturbereich lt. IEC61010 ⁽¹⁾	-25 °C bis +70 °C
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 (gilt nur für Gehäusegrundmaterial)	V-0
Klemmart	drehbare Greifzange, verzinkt
Klemmbereich	4 mm

4 mm Schiebebehülsensystem

⁽¹⁾ Anwendungen in abweichenden Temperaturbereichen sind beim Hersteller anzufragen

⁽²⁾ Ohne bemessene Messkategorie, für Stromkreise die nicht direkt mit dem Netz verbunden sind
Stand: 21.06.2022

Stand: 21.06.2022