

Produktinformation

8-fach, 5-10 M - SB 8/LED 3-333/5 M

Industrial Connecting Solutions:E/A Module:Passive Verteiler:M8-Passiv-Verteiler:leitungsgebunden:8-fach, Sensor-Verteiler:8-fach, 5-10 M

https://e-catalog.hirschmann.com:443/link/57078-24228-255441-199791-199792-204935-249791-205053/de/SB_08_LED3_333_05/ui/state

Name	8-fach, 5-10 M
	
	Miniatur-Sensor-Verteiler, Ausführung 8-fach, mit LED-Betriebs- und Funktionsanzeige, M8 Buchse, 3-polig, 1 Signal pro Buchse, fest angeschlossenes Kabel, PUR Mantel, halogenfrei, schwarz, 5 Meter.
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Typ	SB 8/LED 3-333/5 M
Bestell-Nr.	60637
Beschreibung	Miniatur-Sensor-Verteiler, Ausführung 8-fach, mit LED-Betriebs- und Funktionsanzeige, M8 Buchse, 3-polig, 1 Signal pro Buchse, fest angeschlossenes Kabel, PUR Mantel, halogenfrei, schwarz, 5 Meter.
Polzahl	3 (M8)
Ausführung	8-fach
Gehäusefarbe	orange
Produkteigenschaften	Vibrationsfestigkeit, Ölbeständigkeit, Schleppketteneignung
Klassifizierungen	
Belden-Brand	Lumberg-Automation
Mechanische Daten	
Gewindeart	M8
LED-Anzeige vorhanden	✓
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Wert)	-15 °C ... 80 °C
Schutzart (IP), montiert	IP67
Verschmutzungsgrad	3
Werkstoffe	
Gehäusematerial / Griffkörper	TPU, selbstverlöschend
Kontakträgermaterial	TPU, selbstverlöschend
Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktmaterial - Oberflächenveredelung	unternickelt und 0,8 µm vergoldet
Material Verschraubung / Mutter	CuZn, vernickelt
Material Dichtung	FKM
Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Nennstrom	2 A pro Steckplatz / 2 A max. bei 40°C
Nennspannung	10 - 30 V DC
Isolationswiderstand	> 1 GΩ
Zulassungen	
Zulassungen	cURus
Kabel	
Kabellänge	5 m
Kabelbezeichnung	333
Kabelbeschreibung	Steuerleitung
Farbe des Mantels	schwarz
Werkstoff des Mantels	PUR
Außendurchmesser des Kabels	8,8 mm
Leiteranzahl	10


Industrial Connecting Solutions:E/A Module:Passive Verteiler:M8-Passiv-Verteiler:leitungsgebunden:8-fach, Sensor-Verteiler:8-fach, 5-10 M

https://e-catalog.hirschmann.com:443/link/57078-24228-255441-199791-199792-204935-249791-205053/de/SB_08_LED3_333_05/ui/state

Leitungsaufbau	2 x 0,5 mm ² + 8 x 0,34 mm ²
Flammwidrigkeit gemäß Norm	IEC 60332-2, CSA FT-2
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Lieferumfang	ZVK: 2 Schutzkappen für nicht belegte Kupplungsgehäuse 1 Beschriftungsschild

Bilder

Zeichnung

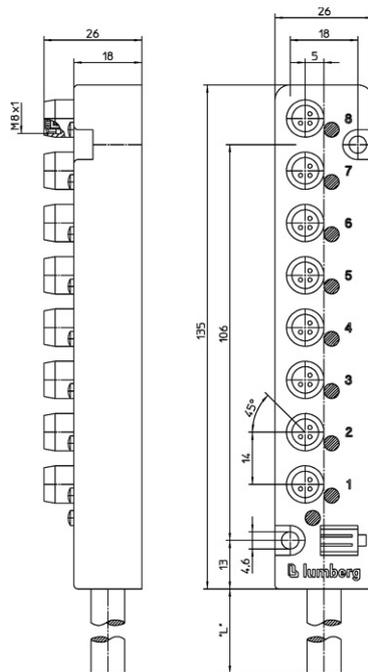

Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2
58579 Schalksmühle
Germany
Telefon: +49 7127/14-1806
E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.