


Artikel 88132

NORD-LOCK-Scheiben
Standardausführung

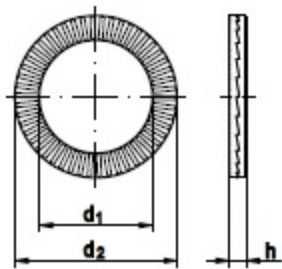

für Schrauben mit Fkl. ≤ 12.9

Maße	5	6	8	10	12	14	16	18
d ₁	5,4	6,5	8,7	10,7	13	15,2	17	19,5
d ₂	9	10,8	13,5	16,6	19,5	23	25,4	29
h	1,8	1,8	2,5	2,5	2,5	3,4	3,4	3,4
für Zoll Ø	No. 10	-	5/16"	-	-	9/16"	5/8"	-

Maße	20	22	24	27	30	33	36	
d ₁	21,4	23,4	25,3	28,4	31,4	34,4	37,4	
d ₂	30,7	34,5	39	42	47	48,5	55	
h	3,4	3,4	3,4	6,6	6,6	6,6	6,6	
für Zoll Ø	-	7/8"	-	-	1 1/8"	1 1/4"	1 3/8"	