


Maße für selbstschneidende Gewindeeinsätze Ensats®

88302

Ensats®
302

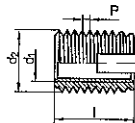

d1 = Nennmaß

| Maße | M 2,5 | M 3 | M 4 | M 5 | M 6 | M 8 |
|------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| d ₂ | 4,5 | 5 | 6,5 | 8 | 10 | 12 |
| P | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 1,5 |
| l | 6 | 6 | 8 | 10 | 14 | 15 |
| Sacklochtiefe _{min} | 8 | 8 | 10 | 13 | 17 | 18 |
| Maße | M 10 | M 12 | M 14 | M 16 | M 18 | M 20 |
| d ₂ | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 |
| P | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| l | 18 | 22 | 24 | 22 | 24 | 27 |
| Sacklochtiefe _{min} | 22 | 16 | 28 | 27 | 29 | 32 |
| Maße | M 22 | M 24 | M 27 | M 30 | | |
| d ₂ | 26 | 30 | 34 | 36 | | |
| P | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | |
| l | 30 | 30 | 30 | 40 | | |
| Sacklochtiefe _{min} | 36 | 36 | 36 | 46 | | |